

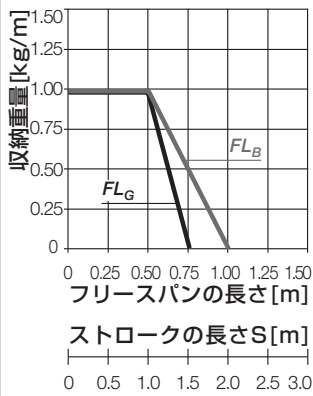


- ① 「ジッパー」式開閉
- ② ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能
- ③ 内部の仕切が可能
- ④ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ⑤ ケーブルクランプ付の取付ブラケットも
- ⑥ チューブタイプも ▶ P5.84

● ● ● 価格指標

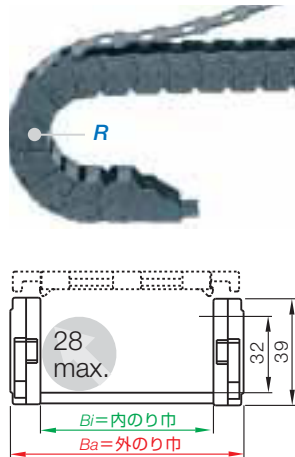

フリースパンの長さ
 FL_G = 水平走行
 FL_B = ベント走行

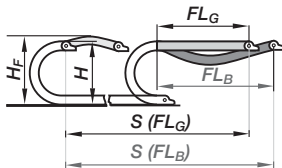


17型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm] 曲げ半径
17.1.□.0	15	26	063 075 100
17.2.□.0	25	36	125
17.3.□.0	38	49	上記の曲げ半径は すべての内のり巾 B_i [mm]に対応して います。
17.4.□.0	50	61	
17.5.□.0	63	76	
17.6.□.0	80	94	
17.7.□.0	100	113	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 17.2.100.0

型番の構成

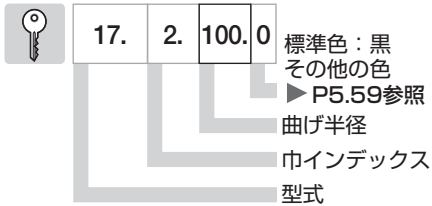

ご注文例については
P5.428を参照ください

ヘルプデスク(8:30~20:00)
 電話：03-5819-2500
 E-Mail: helpdesk@igus.co.jp