

適合インサート


CD	40,64 極 + アース	49, 51
CDD	24,42,72,108 極 + アース	59~64
CQE	10,18,32,46 極 + アース	80~83
CSH	6,10,16,24 極 + アース	88~91
CCE	6,10,16,24 極 + アース	94~100
CNE,CSE	6,10,16,24 極 + アース	95~101
JCNE,JCSE	6,10,16,24 極 + アース	106~109
CSS	6,10,16,24 極 + アース	118~121
CMSE	3+ ² ,6+ ² ,10+ ² 極 + アース	135~139
CMCE	3+ ² ,6+ ² ,10+ ² ,16+ ² 極 + アース	134~144
CME	3+ ² ,6+ ² ,10+ ² ,16+ ² 極 + アース	135~145
CP	6 極 + アース	149
CX	8/24,6/36,12/2 極 + アース	151~153
CX	4/0,4/2,4/8 極 + アース	154~155
MIXO	2,3,4,6 モジュール	156~195

ページ

パネル角孔固定用コネクタキャリア
スナップ機構付き

コネクタキャリア

DIN EN 60715 レール固定およびネジ固定対応

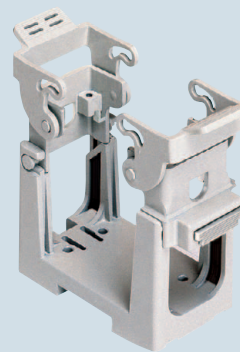

詳細

構成部品は2部品で一組となります。

- 固定ネジ中心間距離の短い方が27mmのインサート用

構成部品はフレーム、可動式ブロックで一組となります。

- 固定ネジ中心間距離 44 x 27 mm のインサート用

- 固定ネジ中心間距離 57 x 27 mm のインサート用


- 固定ネジ中心間距離 77.5 x 27 mm のインサート用

- 固定ネジ中心間距離 104 x 27 mm のインサート用

パネルカットアウト寸法 単位 mm


COB TCQ

厚み 1.3~3 mm プレートにおける角孔寸法

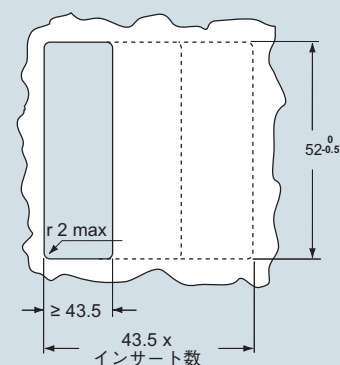

適用インサート	X _{0.5}
固定ネジ中心間距離 44 x 27 mm	65
固定ネジ中心間距離 57 x 27 mm	78
固定ネジ中心間距離 77.5 x 27 mm	98
固定ネジ中心間距離 104 x 27 mm	125

COB...BC

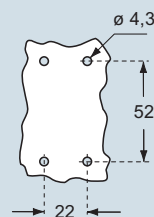


コネクタの相手部品との間の保護接地導通については、設置担当者の責任においてご確認下さい。

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合がございます。

品番

COB TCQ

寸法 単位 mm

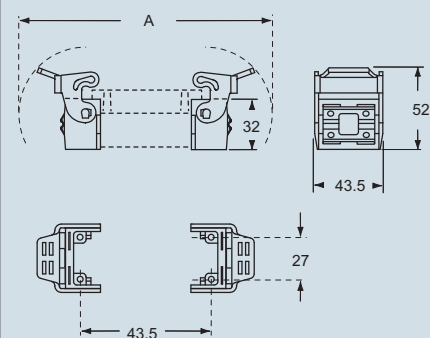

COB TCQ

適用インサート	A	B
固定ネジ中心間距離 44 x 27 mm	120	44
固定ネジ中心間距離 57 x 27 mm	133	57
固定ネジ中心間距離 77.5 x 27 mm	153.5	77.5
固定ネジ中心間距離 104 x 27 mm	180	104

品番

COB 06 BC


COB 10 BC

COB 16 BC

COB 24 BC

寸法 単位 mm

横方向 DIN レール取り付けの場合の寸法

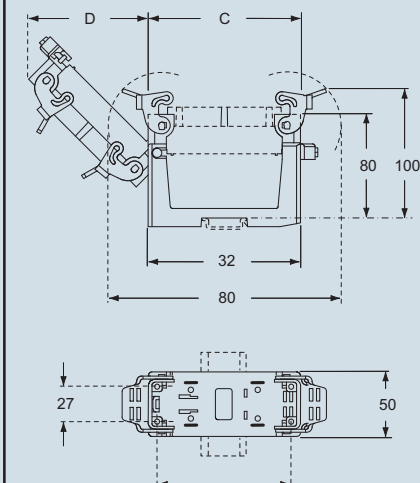

型番	A	B	C	D	E
COB 06 BC	120	91.5	58	50	44
COB 10 BC	133	91.5	71	59.5	57
COB 16 BC	153.5	91.5	91.5	74	77.5
COB 24 BC	180	118	118	93	104

DIN レール無しの場合の寸法 (*付き寸法)

縦方向 DIN レール取り付けの場合の寸法

