
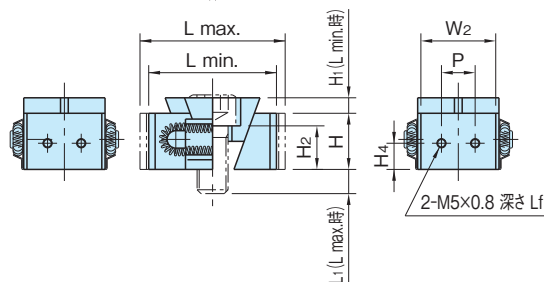


BK2,DK2,FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

IMAO

標準在庫品 R10HS イマオ製品ムービー公開 WEB

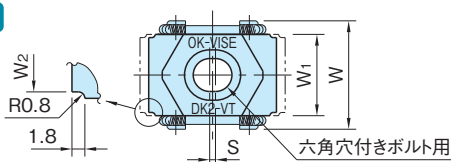

本体	口金	スプリング	サイドプレート
SKD61 焼入焼戻 HRC48~52	SKD61 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC30~34	SUS302	SUS301

品番	L		W	H	W ₁	W ₂ (-0.05)	S	H ₁	H ₂		L ₁	
	min.	max.							L max.時	L min.時	T溝使用時	ネジ穴使用時
BK2-VT-T	33	37	29	15	21	-	1	2.5	4	10	16	16
DK2-VT-T	46	53	41	22	30	28	2	4	5	14	25	20
FK2-VT-T	61	70	56	29	42	40	3	5	8	19	32	27

品番	Lf	P	H ₄	適用ボルト		クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格
				T溝使用時	ネジ穴使用時				
BK2-VT-T	4	12	7.5	M 8-20L	M 8-20L	13	20	70	21,000
DK2-VT-T	7	18	11	M12-30L	M12-25L	25	90	200	31,000
FK2-VT-T		26	14.5	M16-40L	M16-35L	54	200	480	50,000


特長

使用例・使用方法

「OKバイスの使用方法」をご覧ください。(P.365参照)

関連製品ページ

OKバイス(スタッドボルト用プッシュ) (P.367参照)

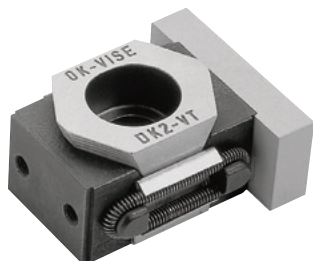

口金にネジ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。