


## BJ650

## 遠隔操作ユニット

IMAO

標準在庫品 R16HS

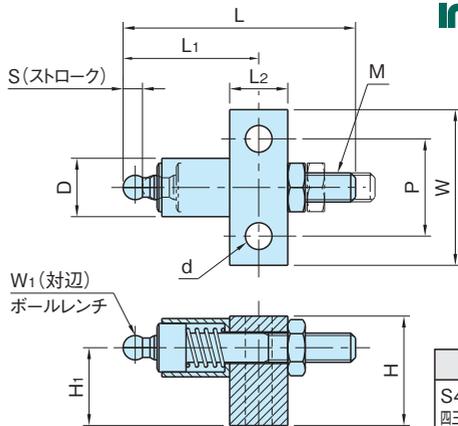

本体
S45C
四三酸化鉄皮膜

## BJ650-\*\*\*\*1 (タイプ1)

品番	L	W	H	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	S	H <sub>1</sub>	d	P
BJ650-06001	48	32	22	30	12	12	4	16	5.5	20
BJ650-08001	57		27	34		15		19.2		
BJ650-10001	76	44	32	45	16	18	5	22.2	9	30
BJ650-12001	86		36	50		20		25.2		

品番	W <sub>1</sub>	M	遠隔操作ユニット 推奨取付位置 L <sub>3</sub>	質量 (g)	価格	適用ナチュラル サポーター
BJ650-06001	5	M 6×1 -35L	66	75	3,600	BJ350-06001
BJ650-08001	6	M 8×1.25-40L	81	100	3,800	BJ350-08001
BJ650-10001	8	M10×1.5 -55L	103	210	4,400	BJ350-10001
BJ650-12001	10	M12×1.75-60L	121	250	5,000	BJ350-12001

## BJ650-\*\*\*\*2 (タイプ2)

品番	L	W	H	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	S	H <sub>1</sub>	d	P
BJ650-06002	48	32	26	30	12	12	4	20	5.5	20
BJ650-08002	57		33	34		15		25.2		
BJ650-10002	76	44	40	45	16	18	5	30.7	9	30
BJ650-12002	86		49	50		20		38.2		
BJ650-16002			54					43.7		

品番	W <sub>1</sub>	M	遠隔操作ユニット 推奨取付位置 L <sub>3</sub>	質量 (g)	価格	適用ナチュラル サポーター
BJ650-06002	5	M 6×1 -35L	52	85	3,600	BJ351-06001
BJ650-08002	6	M 8×1.25-40L	62	115	3,800	BJ351-08001
BJ650-10002	8	M10×1.5 -55L	79	240	4,400	BJ351-10001
BJ650-12002	10	M12×1.75-60L	92	310	5,000	BJ351-12001
BJ650-16002			95	335	5,100	BJ351-16001

## 使用例・使用方法

BJ651 延長ブロックの使用例・使用方法をご覧ください。(P.547参照)