

BJ440(M8)

Vブロック

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO

ワークサポーター&
スぺーサー

ナチュラル
サポーター

サポーター

ジャッキ

ジョイント&
スぺーサー

自動化
クランプ

工具レス
クランプ

クランプ&
ストッパー

位置決め
部品

ワーク
サポーター
&スぺーサー

ボルト
&ナット

ワーク
クリッパー

バイス&
バキューム

段取り替え





ベース

吊具

工場用
無線機器



本体
S45C 高周波焼入(ワーク受け面) 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

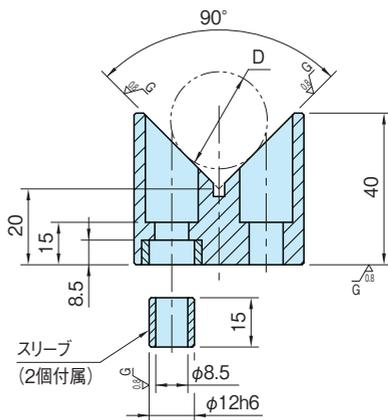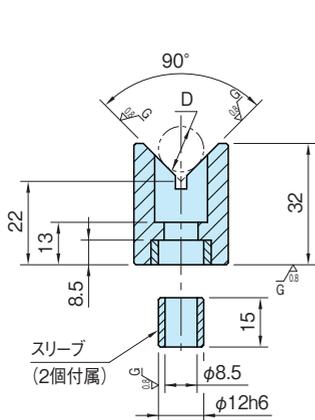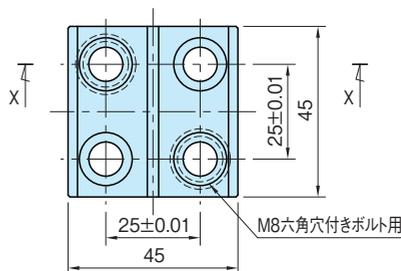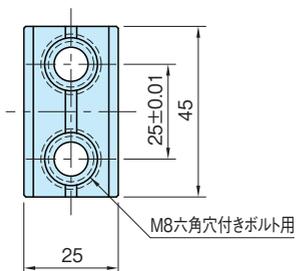

BJ440-08032

BJ440-08040

品番	D		質量 (g)	価格
	min.	max.		
BJ440-08032	10	25	200	15,000
BJ440-08040	15	50	370	16,000