

NTWN, TWN

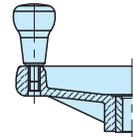
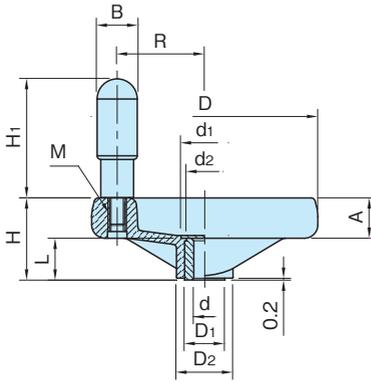
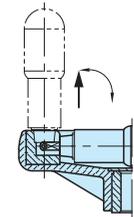
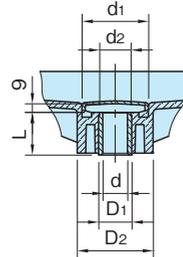
ツイン スポーク ハンドル車

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1819追加加工
可止穴加工 P.1788Original ELESA Model VRTP. **elesa**
NTWN
(握りなし)

TWN-F
(折り曲げ回転握り付き)

TWN-G
(STG型 回転握り付き)

TWN-G
(STG型 回転握り付き)

TWN-F
(折り曲げ回転握り付き)

★One Point

センターキャップカラーが6色 (回転握り付き)

TWN

(外径 375のみ)

TWN-F

タイプ	ハンドル車	インサート	ボスキャップ			握り
			色指定なし		色指定	
			ハンドル車外径90~300	ハンドル車外径375	ハンドル車外径125~200	
NTWN	ポリプロピレン つや消しブラック	SUM24L 四三酸化鉄皮膜	アルミニウム (A3104) つや消しシルバー	ポリエステル 光沢仕上げ グレー	ポリアミド つや消しブラック、つや消しオレンジ つや消しブルー、つや消しイエロー つや消しライバル、つや消しレボ	-
TWN					ポリアミド つや消しブラック	
TWN-F					ポリアミド つや消しブラック	
TWN-G					- ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー (TPE) 被覆 つや消しブラック	

サイズ	D	d (H7)	H	A	D ₂	L	D ₁	d ₁	d ₂	
NTWN	80	80	8	35	18	25	17	18	20.5	16
	100	99	10	37	20	25.5				
TWN	125	125	12	44	22	31	22	22	26	20
	160	160	14	51	25	40	27	26	31	24
TWN-G	200	200	16	61	28	48.5	34	30	36	28
	250	250	20	69	32	58	38	35	44	33
TWN-F	300	300	26	78	35.5	66	43	40	52	37
	375	375	26	87	39	81		35	70	33

追加加工を承ります!

詳しくは、
P.1788