

MAU5040DW



アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)

受注製作品 

IMAO

NEW

本体	スライドベース エンドプレート	シャフト	台形ネジナット	ボルト	ダストカバー
A6N01 アルマイト封孔処理 ナチュラル	亜鉛ダイカスト (ZDC2) クロムメッキ	S45C 四三酸化鉄皮膜	CAC902	SCM435 三価クロモート	SUS304H

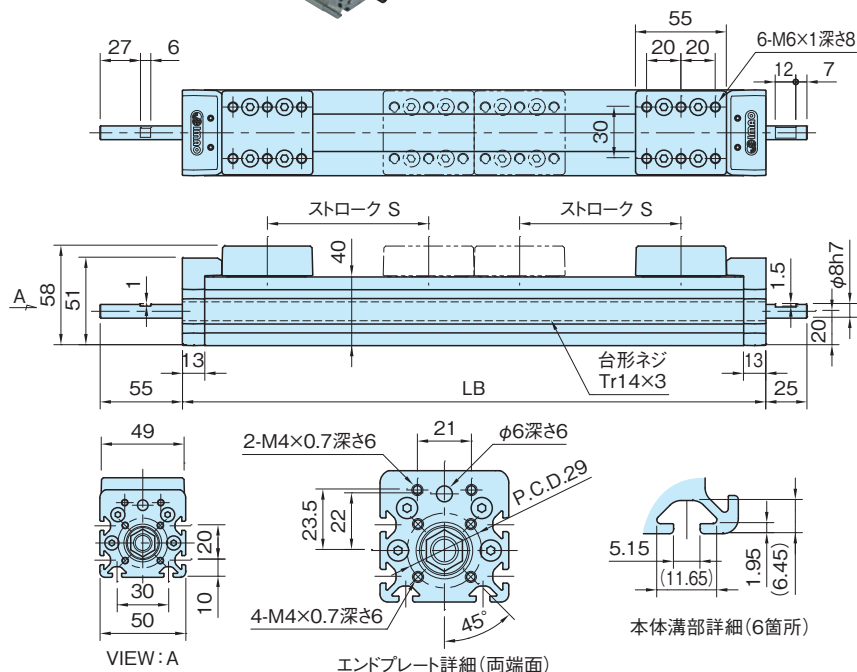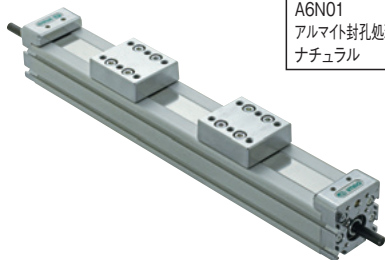

品番	S	LB	質量(kg)	価格	納期
MAU5040DW-100	100	355	2.4	44,000	実働
MAU5040DW-150	150	455	2.8	46,000	10日

関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選定してください。

- ・ スピンロック(P.244参照)
- ・ ポジショニングスペーサー(P.245参照)
- ・ デジタルポジションインジケータ(P.246参照)
- ・ 標準シャフト(P.248参照)
- ・ ハンドル車(P.249~参照)
- ・ ストッパーセット(P.252参照)
- ・ ナット20(P.253参照)
- ・ マルチフレームカバー(P.253参照)
- ・ 寸法指定タイプの場合は、**MAUX5040DW**をご参照ください。(P.241参照)