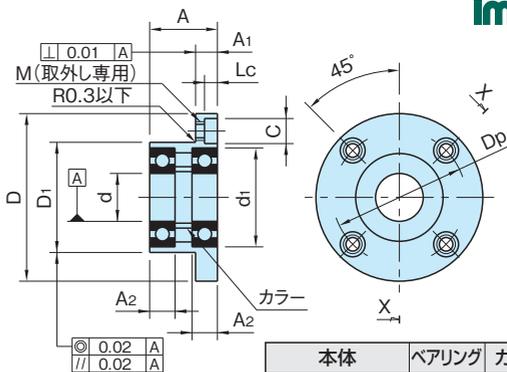


BRWN

ボールベアリング ユニット ダブルタイプ

IMAO

 標準在庫品 RHS 無電解
ニッケル


断面 X-X

本体	ベアリング	カラー
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール	SS400 亜鉛メッキ

品番	ベアリング 品番	d	D	D1 (g7)	A	A1	M	C	Lc	Dp	d1 (H7)
BRWN2610	6000ZZ	10	55	32	25	8	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8	4.4	40	26
BRWN3010	6200ZZ			36	30					44	30
BRWN2812	6001ZZ	12	60	34	25	10	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	42	28
BRWN3212	6201ZZ			38	30					46	32
BRWN3215	6002ZZ	15	65	42	35	11	M 8×1.25 (下穴 6.8)	11	6.5	48	35
BRWN3515	6202ZZ			42	35					52	35
BRWN4220	6004ZZ	20	80	50	40	13	M10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	64	42
BRWN4720	6204ZZ			85	45					68	47
BRWN4725	6005ZZ	25	90	54	40	13	M10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	72	47
BRWN5225	6205ZZ			60	45					78	52
BRWN5530	6006ZZ	30	100	62	40	13	M10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	80	55
BRWN6230	6206ZZ			70	50					88	62

品番	A2	質量 (g)	価格
BRWN2610	8	210	4,900
BRWN3010	9	260	4,900
BRWN2812	8	210	5,900
BRWN3212	10	300	5,900
BRWN3215	9	340	6,400
BRWN3515	11	420	6,400
BRWN4220	12	670	7,400
BRWN4720	14	840	7,400
BRWN4725	12	820	8,000
BRWN5225	15	1150	8,000
BRWN5530	13	1040	9,500
BRWN6230	16	1430	9,500

使用例・使用方法

取付け方法に関しましては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P.263参照)