


SWH

スイング ハンドル

標準在庫品

RHS

IP65

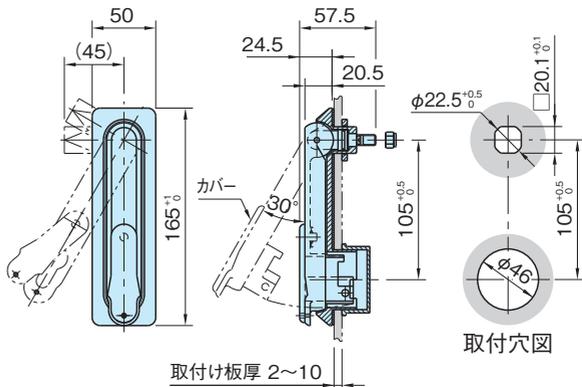材質の特性
P.1815EMKA
Beschreibung

取付穴図

品番	質量 (g)	価格
SWH105N	227	6.800


特長

- 取付けは一切溶接の必要がありません。
- 保護等級IP65適合 (P.1814参照)

注意事項

- スイング用3点ラッチ使用の場合、取付け板厚は2mmです。
- 高温または多湿の条件下でご利用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

使用例・使用方法

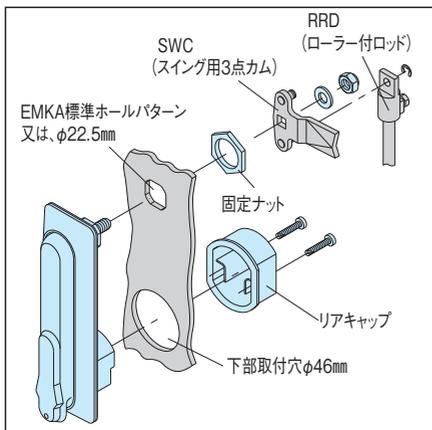

本体	ナット	シャフト
ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	SUM22L 垂鉛メッキ	黄銅


付属品

- リアキャップ…………… 1個
- 固定ナット M22 …… 1個
- 六角ナット M8 …… 1個
- ワッシャー M8用 …… 1個
- サラボルト M5×0.8-15L …… 1本
- タッピンネジ 4.4-16L (板厚≤4mm用) …… 2本
- 4.4-22L (板厚>4mm用) …… 2本

関連製品ページ

- PFQ プロファイル シリンダー (P.563参照)
- SWC スイング ハンドル用 3点カム (P.564参照)
- RRD ローラー付き ロッド (P.565参照)

スイングハンドルの取扱い

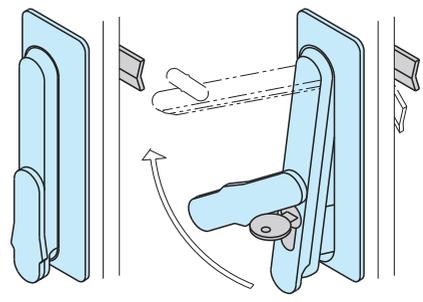

カバーをスライドロックを外します。アームを持ち上げ扉を開きます。