


RS27D

スライドレール(オーバートラベルタイプ)

標準在庫品
RoHS
IMAO


キャビネット、中間、ドロワーメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球 3/16"

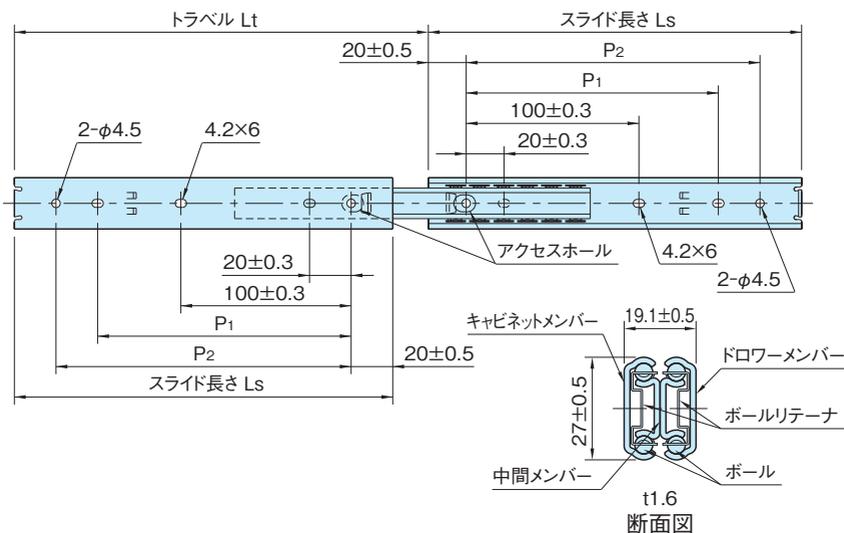

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)	価格
RS27D-200	200	228.8	140	160	370	320	1,500
RS27D-250	250	276.2	190	210	360	400	1,600
RS27D-300	300	327.2	240	260	350	480	1,700
RS27D-350	350	376.4	290	310	330	560	1,900
RS27D-400	400	425.6	340	360	310	640	2,000
RS27D-450	450	474.8	390	410	290	730	2,100
RS27D-500	500	524.0	440	460	280	800	2,200

特長

3段引きのオーバートラベルタイプです。

参照ページ

各名称・機能について (P.862参照)

※一部の製品がRoHS指令に適合していません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。

注意事項

取り付けネジは、M4バインドネジかM3バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

 ハンドル
& グリッパ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

**スライド
レール**

 スイッチ
ドッグ

ブラジジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストップバー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパバー

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバー

 各種
サービスイ