


HPNDX-S

インデックス プランジャー(ストレート、ハイポジションタイプ)

標準在庫品 R6HS SUS



NEW

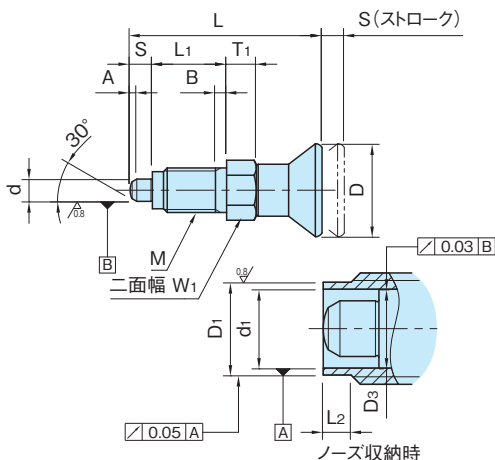HPNDX-S
(スチール製)HPNDX-S-SUS
(SUS製)

 
タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
HPNDX-S	SUM22L 四酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUM22L HRC58~62
HPNDX-S-SUS	SUS303			SUS420 HRC53~55

サイズ	d (-0.02)	S	A	M	L ₁	D	L	D ₁ (-0.02)	L ₂	d ₁ (H7)	D ₃	W ₁	T ₁	B	
HPNDX-S	10	5	5	M10×1	17	21	43.5	8	3	6	6	-0.01 -0.02	13	7	2
	12	6	6	M12×1.5	20	25	51.7	10		8.5	8.5		14	8	
HPNDX-S-SUS	16	8	8	M16×1.5	26	33	68	13.5	4	11	11	-0.01 -0.03	19	10	3
	20	10	10	M20×1.5	28		74	17							22

スチール製		SUS製		荷重(N) 最小~最大	質量 (g)	適用専用プッシュ サイズ	
品番	価格	品番	価格			HPNDX-SB	HPNDX-SB-SUS
HPNDX10S	3,500	HPNDX10S-SUS	5,200	5~12	22		10
HPNDX12S	3,800	HPNDX12S-SUS	5,700	6~14	28		12
HPNDX16S	4,900	HPNDX16S-SUS	7,100	15~35	75		16
HPNDX20S	6,600	HPNDX20S-SUS	9,500	15~34	117		20

特長

- ノブを引くとノーズが引っ込み位置
決め解除が簡単にでき、手を放す
とノーズは内蔵スプリングによっ
て元の状態に戻る、ハンド操作のイ
ンデックスプランジャーです。
- ハイポジションタイプです。
- 専用プッシュと合わせてご使用く
ださい。



別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX10-NUT	40	NDX10-NUT-SUS	70	M10×1
NDX12-NUT	50	NDX12-NUT-SUS	150	M12×1.5
NDX16-NUT	100	NDX16-NUT-SUS	290	M16×1.5
NDX20-NUT	100	NDX20-NUT-SUS	330	M20×1.5