


30×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL3030N1-3M	¥ 7,000円 (定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPL3030N1-(必要長さ)mm	¥ 2,900円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

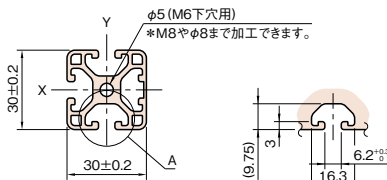

詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.49cm ²
断面2次モーメント	lx:3.01cm ⁴ ly:2.91cm ⁴
質量	0.94kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030 ¥ 190円 (1個)




サイズ: 30×30×3mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.180参照

30×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL3030N2-3M	¥ 7,000円 (定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPL3030N2-(必要長さ)mm	¥ 2,900円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

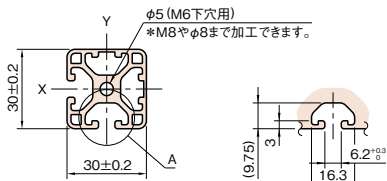

詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.54cm ²
断面2次モーメント	lx:3.02cm ⁴ ly:3.02cm ⁴
質量	0.96kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030 ¥ 190円 (1個)



サイズ: 30×30×3mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.180参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ