

プロファイル

60×30 ストラット プロファイル 6 軽量型


L6-SPL6030N1-3M ￥ 11,900円 (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL6030N1-(必要長さ)mm ￥ 4,700円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



RoHS

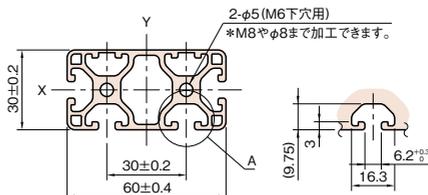

詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.24cm ²
断面2次モーメント	lx:5.77cm ⁴ ly:21.47cm ⁴
質量	1.68kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP6030 ￥ 270円 (1個)



サイズ: 60×30×3mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.180参照

60×30 ストラット プロファイル 6 軽量型


L6-SPL6030N2-3M ￥ 11,900円 (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL6030N2-(必要長さ)mm ￥ 4,700円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



RoHS

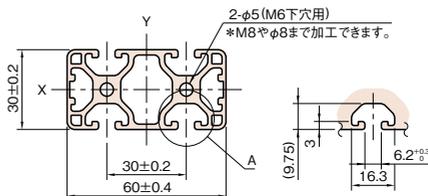

詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.24cm ²
断面2次モーメント	lx:5.54cm ⁴ ly:22.21cm ⁴
質量	1.69kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP6030 ￥ 270円 (1個)



サイズ: 60×30×3mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.180参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ