


160×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL16040N-3M	¥ 32,000円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPL16040N-(必要長さ)mm	¥ 11,900円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

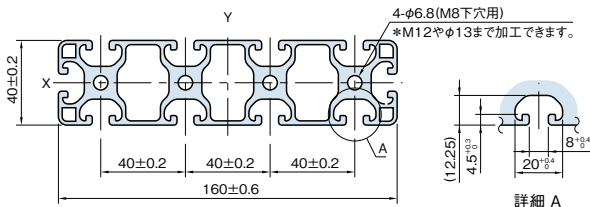

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	20.90cm ²
断面2次モーメント	lx:31.81cm ⁴ ly:500.32cm ⁴
質量	5.64kg/m


適用エンドキャップ

ECP16040	¥ 850円 (1個)
	サイズ: 160×40×4mm 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

160×40 ストラット プロファイル

SPH16040N-3M	¥ 60,000円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPH16040N-(必要長さ)mm	¥ 22,100円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

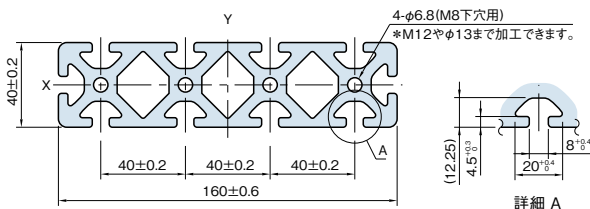

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	32cm ²
断面2次モーメント	lx:52.72cm ⁴ ly:739.62cm ⁴
質量	8.64kg/m

適用エンドキャップ

ECP16040	¥ 850円 (1個)
	サイズ: 160×40×4mm 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ