

## SCH

## ステンレス クランク ハンドル


標準 **在庫品** **R** **SUS** 追加加工可 止穴加工 P.2148



**SCH-R**  
(精度穴)

**SCH-S**  
(角穴)

クランク	回転握り
SCS13 (SUS304相当)	SUS303

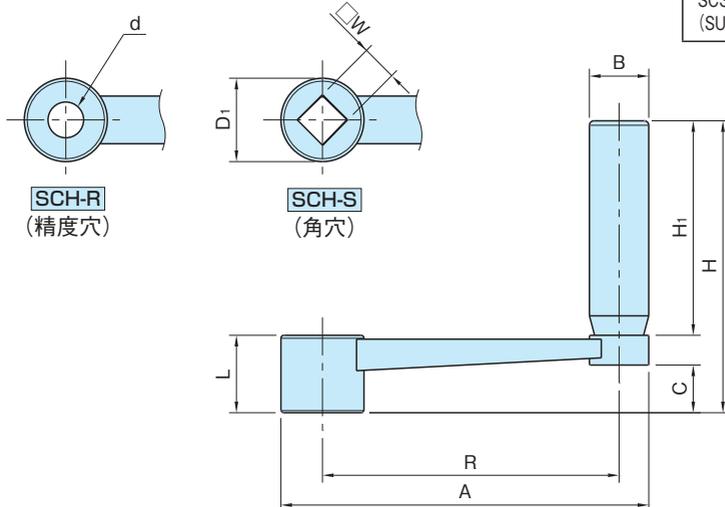

**SCH-R**  
(精度穴)

**SCH-S**  
(角穴)

サイズ		R	A	H	L	D <sub>1</sub>	B	H <sub>1</sub>	C
<b>SCH-R</b>	<b>80</b>	80	100	82	22	24	16	60	13.4
	<b>100</b>	100	124	98	26	28	20	72	16
<b>SCH-S</b>	<b>125</b>	125	153	118	28	30	25	90	15.8

### SCH-R (精度穴)

品番	d (H7)	質量 (g)	価格
<b>SCH 80R</b>	10	202	7,500
<b>SCH100R</b>	12	368	9,200
<b>SCH125R</b>	14	645	11,500

### SCH-S (角穴)

品番	W (+0.2/0)	質量 (g)	価格
<b>SCH 80S</b>	10	197	7,600
<b>SCH100S</b>	12	359	9,400
<b>SCH125S</b>	14	633	11,800

追加加工を承ります!



ワンタッチ

着脱

ワンタッチ

スライドロック

レバー

ノブ

**ハンドル  
&グリップ**

 インジケータ  
&ステール

 アクチュエータ  
ユニット

取手

 ヒンジ  
&ラッチ

 オイルキャップ  
&ゲージ

 アジャスター  
フット  
&キャスタ

テンションナー

 ガイド  
レール

 ガイド  
ローラー

 ベアリング  
コンポーネント

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

 ダンパー  
&防振部品

ブランジャー

 自動化  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
&ストッパー

 サポーター  
&スペーサー

 ワーク  
グリップパー

 ボルト  
&ナット

 位置決め  
部品

 治具交換  
システム

ペース

 バイス  
&パキユム

吊具

 工場用  
無線機器

 各種  
サービス