


MCCL-P


パラレル

標準 在庫品 

IMAO

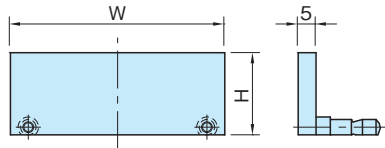

ムーバブル側

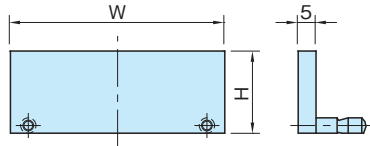

フィックスド側

パラレル	ピン
SK70 表面硬化 研磨仕上 HRC40~45	S45C 表面硬化

品番	W	H ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$)	質量 (g)	価格 (1セット)	適用 ムービングジョー
MCCL60P18	60	18	120	15,000	MCAC60MJ (P. 2046 参照)
MCCL60P23		23	130	15,000	
MCCL60P28		28	140	15,000	
MCCL60P37		37	150	15,000	
MCCL90P18	90	18	190	19,000	MCAC90MJ (P. 2046 参照)
MCCL90P23		23	210	19,000	
MCCL90P33		33	240	19,000	
MCCL90P42		42	280	19,000	

注意事項

ムーバブル側の厚みが、品番によっては、3mmの場合があります。品質には問題ありません。