

シムボックス (幅:150mm)


当日出荷
受付16時

RoHS
適合品

ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。

IQコード 021102

単位 : mm

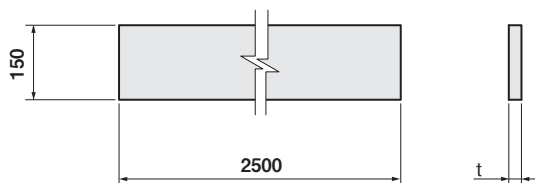

板厚 t	品番	価格(円)		
	材質記号 鉄 F 、ステンレス S 、真鍮 B	鉄 BX F	ステンレス BX S	真鍮 BX B
0.01	BX□150-001	—	22,000	9,800
0.025	BX□150-0025	8,900	11,700	6,200
0.05	BX□150-005	4,750	9,250	6,700
0.075	BX□150-0075	4,750	9,250	7,300
0.1	BX□150-01	5,200	9,700	8,250

注文例

材質: 鉄、板厚: 0.1 の場合

BX□F150-01



4個収納可能



ケース	IQコード	021103
品番	価格(円)	
C-1	12,000	



はさみ	IQコード	021204
品番	価格(円)	
H-1	3,800	

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパースペース

追加加工

オプション

技術資料