

コンビネーション ストレートタイプ

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D


当社シングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

センサ
サブ
ラケット

ストレートタイプ

IQコード 030901

単位 : mm

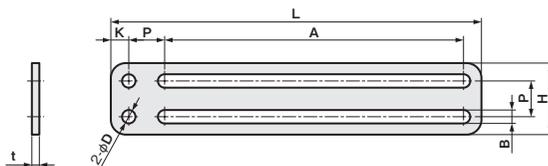

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレート
タイプ

Lタイプ

Sタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	A	L	P	H	B	φD	K	t	重量(g)	SUS304	
										品番	価格(円)
M3-8P	50	68	8	20	3.4	3.4	5	2.5	20	FSK3ST050-08S	520
	75	93	8	20	3.4	3.4	5	2.5	26	FSK3ST075-08S	670
	100	118	8	20	3.4	3.4	5	2.5	32	FSK3ST100-08S	800
M3-12P	50	72	12	24	3.4	3.4	5	2.5	28	FSK3ST050-12S	600
	75	97	12	24	3.4	3.4	5	2.5	36	FSK3ST075-12S	710
	100	122	12	24	3.4	3.4	5	2.5	44	FSK3ST100-12S	830
M4-10P	50	72	10	24	4.5	4.5	6	2.5	26	FSK4ST050-10S	630
	75	97	10	24	4.5	4.5	6	2.5	32	FSK4ST075-10S	760
	100	122	10	24	4.5	4.5	6	2.5	38	FSK4ST100-10S	890
M4-12P	50	74	12	24	4.5	4.5	6	2.5	26	FSK4ST050-12S	650
	75	99	12	24	4.5	4.5	6	2.5	32	FSK4ST075-12S	770
	100	124	12	24	4.5	4.5	6	2.5	38	FSK4ST100-12S	900
	150	174	12	24	4.5	4.5	6	3	63	FSK4ST150-12S	1,300
	200	224	12	24	4.5	4.5	6	3	81	FSK4ST200-12S	1,600
M5-12P	60	84	12	24	5.5	5.5	6	2.5	22	FSK5ST060-12S	710
	90	114	12	24	5.5	5.5	6	2.5	29	FSK5ST090-12S	870
	120	144	12	24	5.5	5.5	6	2.5	36	FSK5ST120-12S	1,040
M5-18P	60	90	18	30	5.5	5.5	6	2.5	34	FSK5ST060-18S	740
	90	120	18	30	5.5	5.5	6	2.5	45	FSK5ST090-18S	920
	120	150	18	30	5.5	5.5	6	2.5	56	FSK5ST120-18S	1,080
M6-18P	50	82	18	32	6.6	6.6	7	3	42	FSK6ST050-18S	800
	75	107	18	32	6.6	6.6	7	3	50	FSK6ST075-18S	830
	150	182	18	32	6.6	6.6	7	3	82	FSK6ST150-18S	1,240
M6-30P	50	94	30	44	6.6	6.6	7	3	77	FSK6ST050-30S	900
	75	119	30	44	6.6	6.6	7	3	92	FSK6ST075-30S	940
	150	194	30	44	6.6	6.6	7	3	140	FSK6ST150-30S	1,330