

# センサスタンド アルミシリーズ

当日出荷  
受付16時

RoHS2  
適合品

CAD  
2D

対応センサ アズビル社 HP オプテックス・エフエー社 Z オムロン社 E3Z キーエンス社 PZ SUNX社 CX

定番の組み合わせをセットにしました。

IQコード **031005**

## SAA(φ12丸パイプ)・SAD(□12角パイプ)タイプ L型



目盛付シャフトで簡単に位置決め

材質：SUS304  
(#400研磨仕上げ)

目盛：レーザーマーキング



丸パイプ



角パイプ

※光電センサは付属していません。

シャフト径	シャフト長		品番	価格(円)
	L1	L2		
φ12	200	200	SAA200-200	6,240
	200	300	SAA200-300	6,420
	300	300	SAA300-300	6,600
□12	200	200	SAD200-200	7,630
	200	300	SAD200-300	7,890
	300	300	SAD300-300	8,150

### 部品構成表

	品番	材質	掲載ページ
φ12	① FSFMMP200(300)-12S	SUS304	P.398
	② FSFMMP200(300)-12S	SUS304	P.398
	③ FSFMBT020-12A	アルミ	P.424
	④ FSFMJX012-12A	アルミ	P.432
	⑤ FSFMANM04-12A	アルミ	P.438
	⑥ FSCZSX030-S	SUS304	P.259
□12	① FSFMMP200(300)-S2S	SUS304	P.400
	② FSFMMP200(300)-S2S	SUS304	P.400
	③ FSFMBT030-S2A	アルミ	P.424
	④ FSFMJXS12-S2A	アルミ	P.432
	⑤ FSFMANM04-S2A	アルミ	P.438
	⑥ FSCZSX030-S	SUS304	P.259

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ステンレス  
シリーズ


アルミシリーズ

樹脂シリーズ


アズビル社  
オプテックス エフエー社  
オムロン社  
キーエンス社  
SUNX社  
竹中電子社

対応センサ  
CXシリーズ  
E3Zシリーズ  
HPシリーズ  
PZシリーズ  
Zシリーズ

φ12丸パイプ

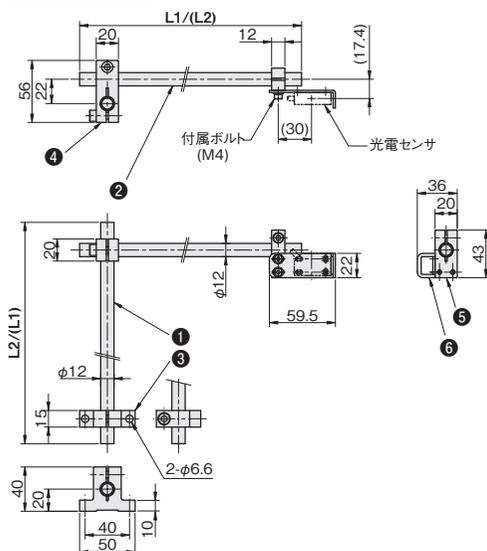

□12角パイプ

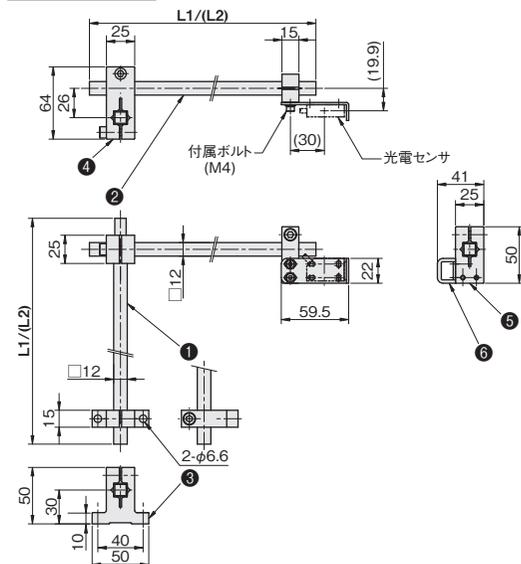

単位：mm