

フレキシブル  
シャフト

当日出荷  
受付16時

RoHS2  
適合品

CAD  
2D

CAD  
3D

当社フレキシブルなどと組み合わせて頂くことで、センサを任意の位置に固定、設置することが出来ます。位置合わせに便利なメモリ付もご用意。

丸シャフト(パイプシャフト)

IQコード 031101

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス



アルミ

樹脂



※目盛は目安としてご使用ください。

- 材質/表面処理
- ノーマル  
ステンレス SUS304  
/#400研磨仕上げ
  - ハイグリップ  
ステンレス SUS304  
/サンドブラスト仕上げ
  - 目盛付  
ステンレス SUS304  
/#400研磨仕上げ

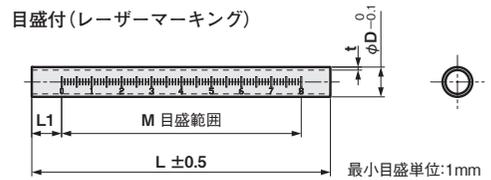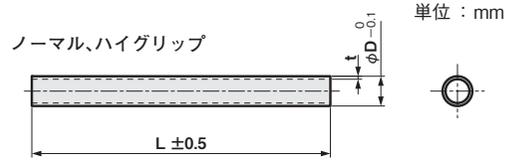

φD	長さ L	重量 (g)	SUS304							
			ノーマル		ハイグリップ		目盛付(レーザーマーキング)			
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	M目盛範囲
8 (t1.0)	100	17	FSFMSP100-08S	140	FSFMGP100-08S	300	FSFMMP100-08S	240	10	0~80
	150	26	FSFMSP150-08S	180	—	—	FSFMMP150-08S	360	10	0~130
	200	34	FSFMSP200-08S	220	FSFMGP200-08S	470	FSFMMP200-08S	420	20	0~160
	250	43	FSFMSP250-08S	260	—	—	—	—	—	—
	300	51	FSFMSP300-08S	280	FSFMGP300-08S	660	FSFMMP300-08S	580	10	0~280
10 (t1.0)	100	21	FSFMSP100-10S	150	FSFMGP100-10S	310	FSFMMP100-10S	250	10	0~80
	150	32	FSFMSP150-10S	190	—	—	FSFMMP150-10S	380	10	0~130
	200	42	FSFMSP200-10S	230	FSFMGP200-10S	490	FSFMMP200-10S	430	20	0~160
	250	53	FSFMSP250-10S	270	—	—	—	—	—	—
	300	63	FSFMSP300-10S	300	FSFMGP300-10S	670	FSFMMP300-10S	600	10	0~280
12 (t1.0)	350	74	FSFMSP350-10S	350	—	—	—	—	—	—
	400	84	FSFMSP400-10S	390	FSFMGP400-10S	910	FSFMMP400-10S	790	20	0~360
	100	28	FSFMSP100-12S	160	FSFMGP100-12S	340	FSFMMP100-12S	260	10	0~80
	150	43	FSFMSP150-12S	200	—	—	FSFMMP150-12S	400	10	0~130
	200	56	FSFMSP200-12S	240	FSFMGP200-12S	520	FSFMMP200-12S	440	20	0~160
14 (t1.0)	250	69	FSFMSP250-12S	290	—	—	—	—	—	—
	300	84	FSFMSP300-12S	320	FSFMGP300-12S	690	FSFMMP300-12S	620	10	0~280
	350	98	FSFMSP350-12S	370	—	—	—	—	—	—
	400	112	FSFMSP400-12S	420	FSFMGP400-12S	950	FSFMMP400-12S	820	20	0~360
	100	31	FSFMSP100-14S	170	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	150	47	FSFMSP150-14S	220	—	—	—	—	—	—
	200	62	FSFMSP200-14S	260	—	—	—	—	—	—
	250	78	FSFMSP250-14S	300	—	—	—	—	—	—
	300	93	FSFMSP300-14S	330	—	—	—	—	—	—
	350	109	FSFMSP350-14S	380	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	100	51	FSFMSP100-16S	230	—	—	—	—	—	—
	150	77	FSFMSP150-16S	300	—	—	—	—	—	—
	200	102	FSFMSP200-16S	350	—	—	—	—	—	—
	250	153	FSFMSP250-16S	420	—	—	—	—	—	—
	300	204	FSFMSP300-16S	460	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	350	255	FSFMSP350-16S	530	—	—	—	—	—	—
	400	306	FSFMSP400-16S	620	—	—	—	—	—	—