

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。



当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

位置決め用 LSY-N

 形状①

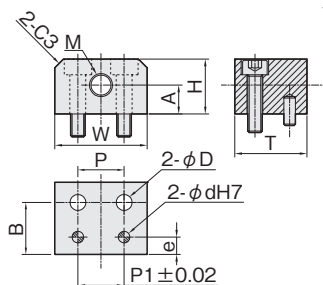


単位 : mm

IQコード 080110

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付低頭ボルト (S45C/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付低頭ボルト (S45C/クロメートメッキ白色)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本

位置決め用 LSY-N

形状②

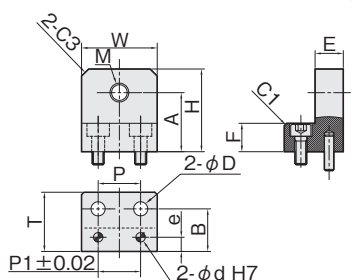

単位 : mm



IQコード 080111

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト注1 (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト注2 (SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本

注1: LSY-02Nは六角穴付低頭ボルト(S45C/黒染め)になります。
注2: LSY-02SNは六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色)になります。

ウレタン付 LSYU

形状①

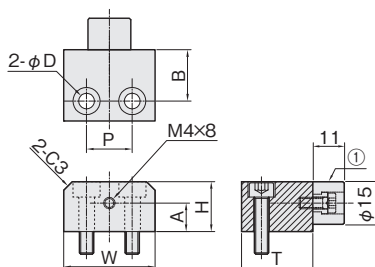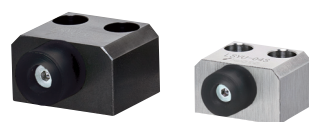


単位 : mm

IQコード 080208

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付低頭ボルト (S45C/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.558)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付低頭ボルト (S45C/クロメートメッキ白色)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.558)…1個

ウレタン付 LSYU

形状②

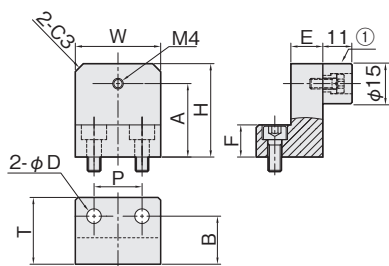

単位 : mm

IQコード 080209

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト注1 (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.558)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト注2 (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.558)…1個

注1: LSYU-02は六角穴付低頭ボルト(S45C/黒染め)になります。
注2: LSYU-02Sは六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色)になります。

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。