




水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 | 兼用形管端防食継手  
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用



■接続構造図

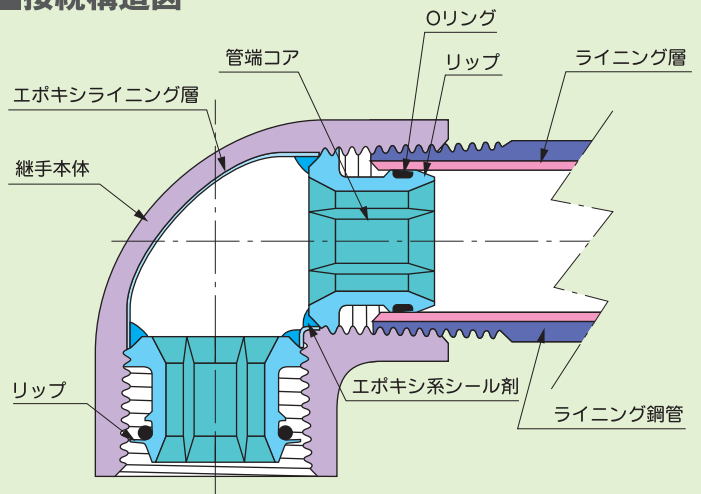

呼び (B)	品種		エルボ		チー		ソケット		45°エルボ		ユニオン		ニップル		5Kフランジ		10Kフランジ		プラグ		U字管		
	略号		L		T		S		45°L		U		NI		5KF		10KF		P		Uジカン		
	品名	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア	Cコア	CDコア
1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*は日水協認証登録外品です。

■当社のフランジは、バタフライバルブにも安心してご使用いただけます。

■転造ねじにも対応できます。(水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 [転造ねじ対応品])

ライニング鋼管製パイプニップル

\*他メーカーの管端防食継手と接続する場合は、該当メーカーの施工要領に従ってご使用下さい。

コベコ印 Cコア 施工の際、併せてご使用下さい。



水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管製  
**VBパイプニップル**  
〔略号：VB-PNI〕



水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製  
**PBパイプニップル**  
〔略号：PB-PNI〕

単位:mm

品種 (略号)	呼び (B)	パレルニップル VB-PNI PB-PNI	ロングニップル(全長)					
			VB-PNI・PB-PNI					
			50	65	75	100	125	150
1/2	●	●	●	●	●	●	●	
3/4	●	●	●	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	●	●	●	
1 1/4	●	●	●	●※1	●	●	●	
1 1/2	●	●	●	●※1	●	●	●	
2	●	●	●	●	●	●	●	
2 1/2	●	●	●	●	●	●	●	
3	●	●	●	●	●	●	●	
4	●	●	●	●	●	●	●	

※ライニング鋼管製パイプニップルは日水協認証登録外品です。  
※1 VBパイプニップルのみの設定です。

品種 (略号)	呼び (B)	VB(C)-PNI
5	●	●
6	●	●