

Plastic Coupling
 プラスチックジョイント
 エアー
 エアー & ウォーター
 ウォーター
 P.P.P.E
 エアーダスター
 ジョプラスター II
 オプション
 フィルター・ホース
 ODM・OEM
 ハッピージェット

ソケット Socket 插座

一般水配管にはこれ!
 Recommend this for general Water piping!
 一般的水路管道请使用这款!


フッ素ゴム仕様 特殊用途に。参考ページP15
 シール材全てにフッ素ゴムを使用しています。
 Fluororubber spec. for special use. Refer to P15
 Using fluororubber for all seal material
 氟橡胶规格 适于特殊用途 参考P15 密封材料全部使用氟橡胶。

タケノコタイプ

Barb type



型式 Model	型式 Model	相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)	Weight(g) 重量 (g)	A	B	S	L	H(六角)
TT-2WR	TTV-2NR	7	22	25	4.4	9	71.5	22
TT-3WR	TTV-3NR	10	23	24	7	11.5	70.5	22
TT-4WR	TTV-4NR	13	24	24	7	15	70.5	22

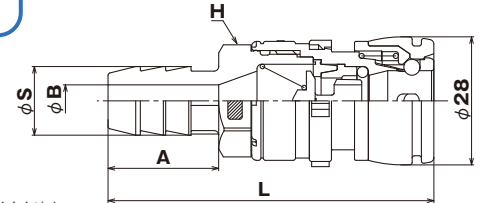


オネジタイプ

External thread type



型式 Model	型式 Model	相手側取付け メネジサイズ	Weight(g) 重量 (g)	A	B	S	L	H(六角)
TS-2WR	TSV-2NR	Rc 1/4 (PT)	24	14.5	7.3	R1/4 (PT)	61	26
TS-3WR	TSV-3NR	Rc 3/8 (PT)	26	14.5	7	R3/8 (PT)	61	26
TS-4WR	TSV-4NR	Rc 1/2 (PT)	25	16.5	14	R1/2 (PT)	63	26

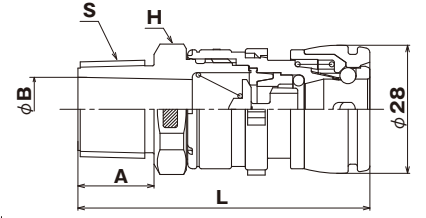


メネジタイプ

Internal thread type



型式 Model	相手側取付け オネジサイズ	Weight(g) 重量 (g)	A	S	L	H(六角)
TSF-2WR	R 1/4 (PT)	24	10	Rc1/4 (PT)	54.2	22

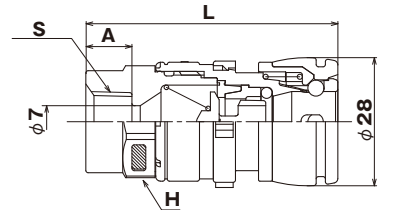


ナットタイプ

Nut type



型式 Model	型式 Model	相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)	Weight(g) 重量 (g)	A	B	H1(六角)	H2(六角)
TN-5WR	TNV-5NR	5 8	28	22	4	19	22
TN-6.5WR	TNV-6.5NR	6.5 10	28	22	5.5	19	22
TN-8WR	TNV-8NR	8 12	30	22	7	22	24
TN-8.5WR	TNV-8.5NR	8.5 12.5	30	22	7	22	24
TN-9WR	TNV-9NR	9 15	32	22	7	24	26

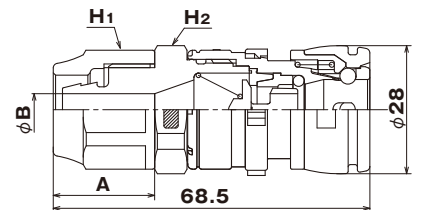

★弁なし(バルブレス)仕様もございます。 ※フッ素ゴム、シリコンレス、弁なし仕様に関しては多少の納期がかかる事がございますので、事前にお問い合わせください。
 There is products of valveless spec. ※The delivery time is required regarding products with fluororubber, siliconless, valveless spec., then please ask us previously.
 无单向阀规格 ※对于氟橡胶、无硅胶、无单向阀规格的交货期会需要时间, 请事先与我们联系确认。