


鉄 六角トリーマ P=2 (SW組込) 金剛鋏螺製



1100K002

鉄

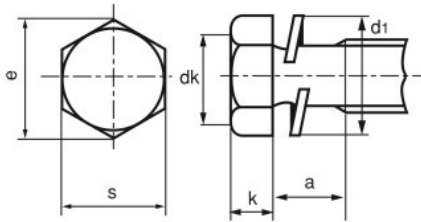

ねじの呼び (d)	k		s		e	dk (約)	ばね座金	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			d1 (最大)	a
M4	2.8	±0.1	7	0	7.74	6.8	7	3.5
M5	3.5	±0.15	8		8.87	7.8	8.5	4.3
M6	4		10	-0.2	11.05	9.8	11.5	5.1
M8	5.5	13	14.38		12.6	14.5	6.7	
M10	7	±0.2	17	0	18.9	16.5	17.5	8.2
M12	8		19	0	21.1	18	20.5	9.8
M16	10		24	-0.35	27.7	23	26.5	13.2

M6.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホワイト
10	500×12	●	●
12	500×12	●	●
15	500×10	●	●
16	500×10		●
18	500×10	●	
20	500×9	●	●
25	500×8	●	●
30	500×7	●	●
35	500×6	●	●
40	300×9	●	
45	300×9	●	
50	300×8	●	

M8.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホワイト
12	300×9	●	●
14	300×9	●	
15	300×9	●	●
16	300×9	●	●
20	300×7	●	●
25	300×7	●	●
30	200×9	●	●
35	200×8	●	●
40	200×8	●	
45	200×7	●	
50	200×7	●	

M10.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホワイト
16	200×7	●	
20	200×6	●	●
25	200×6	●	●
30	100×10	●	●
35	100×10	●	●
40	100×9	●	
45	100×8	●	
50	100×8	●	

M12.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホワイト
20	100×7	●	●
25	100×7	●	●
30	100×7	●	●
40	100×6	●	
45	100×6	●	
50	50×10	●	