

# As2

## ジュンロン® As2(高耐圧ナイロンチューブ)

### JUNRON® As2(High pressure nylon tube)




部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
170-04	4×2.5	17.6	<4.4	10	20
170-06	6×4	15.2	<3.7	17	20
125-08	8×6	10.7	<2.6	33	20
125-10	10×7.5	10.7	<2.6	41	20
125-12	12×9	10.7	<2.6	50	20

- 標準色：乳白/Standard color:milk white
- 標準条長と標準色については8ページを参照下さい。  
Please refer to page 8 for standard length and color.

# As4

## ジュンロン® As4(極軟質ナイロンチューブ)

### JUNRON® As4(Super-flexible nylon tube)

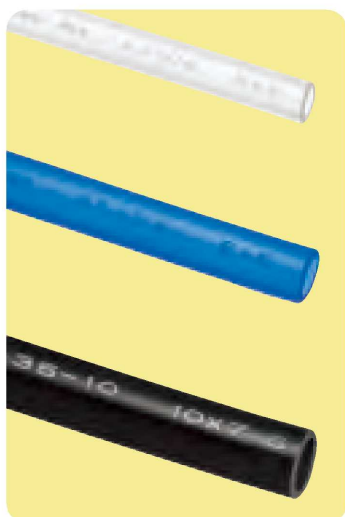

部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
50-04	4×2.5	5.0	<1.2	10	20・100
50-06	6×4	4.4	<1.0	17	20・100
35-08	8×6	3.1	<0.78	33	20・100
35-10	10×7.5	3.1	<0.78	40	20・100
35-12	12×9	3.1	<0.78	50	20・100

- 標準色：黒、乳白（20m巻のみ黒、乳白、赤、青、黄、緑）  
Standard color:black, milk white (20m length are also available in black, milk white, red, blue, yellow and green)
- ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。  
Junron As4 tube conforms to JIS B8381 type 2 AL.
- 標準条長と標準色については8ページを参照下さい。  
Please refer to page 8 for standard length and color.
- ⚠流体が水・油の場合、ワンタッチ継手はご使用できません。  
If the fluid is water and oil, Instant Fitting cannot be used.