


SE

ジュンロン® SE(ポリエチレンスパイラルチューブ)

JUNRON® SE(Polyethylene armor tube)

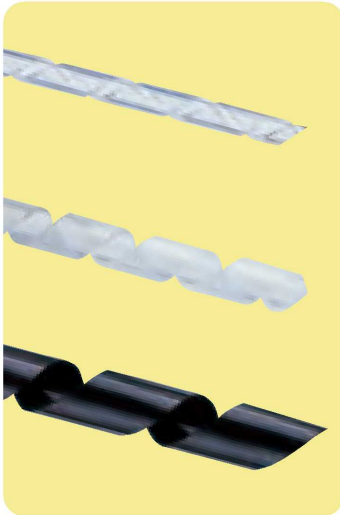

部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	ピッチ PITCH (mm)	結束可能最大外径 MAX. OUTER DIAMETER THAT CAN BE BOUND (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
SE-04	4.2× 2.6	6	8	100
SE-06	6 × 4	10	10	100
SE-08	8 × 6	10	15	100
SE-10	10 × 8	10	20	100
SE-12	12 × 9	12	25	50
SE-15	15 ×13	15	30	50
SE-18	18 ×15	15	35	25
SE-24	24 ×20	22	45	25
SE-29	29 ×25	25	55	25

●標準色：黒、乳白/Standard color : black, milk white

●結束可能外径は端末の処理のしかたあるいは被結束物の径や表面状態によって異なります。

The outer diameter that may be coupled up differs according to the arrangement at the terminal, the diameter of the coupling and the state of the surface.


●チューブ寸法はカット前のチューブ寸法。

In the size table, the tube size is the before cutting value.

SF

ジュンフロン® SF(FEPスパイラルチューブ)

JUNFLON® SF(FEP armor tube)

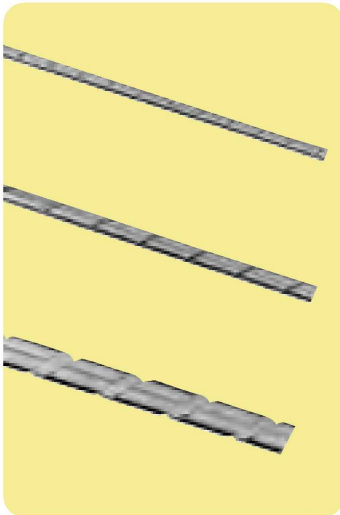

部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	ピッチ PITCH (mm)	結束可能最大外径 MAX. OUTER DIAMETER THAT CAN BE BOUND (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
SF-04	3.6× 2.6	6	8	20
SF-06	5.5× 4	10	10	20
SF-08	7.5× 6	10	15	20
SF-10	10.6× 9	10	20	20
SF-14	14 ×12	15	30	20

●標準色：半透明（自然色）/Standard color : translucent(natural)