

繰出し型メタルルーペシリーズ

定番の普及型

シンプルなフォルムの重量感あふれる金属製メタルルーペ
全てガラスレンズ使用

Rタイプ ケース付



品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量 (g)	本体価格	税込価格	備考
R10-3	10x	15mm	ダブル	40×21×16t	22g	¥1,800	¥1,980	クローム1号メッキ
R21-3	10x	21mm		51×28×17t	40g	¥2,800	¥3,080	
R216-3	16x				42g	¥3,800	¥4,180	
R31-3	8x	28mm		62×33×19t	60g	¥3,600	¥3,960	



クロームナシジメッキ

RF10-2・RF20-2・RF30-2



クローム光沢メッキ

RF10-3・RF20-3・RF30-3



高倍率


RF31-2

RFタイプ ケース付

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量 (g)	本体価格	税込価格	備考
RF10-2	20x・10x	9mm・15mm	各々ダブル	58×23×16t	35g	¥2,800	¥3,080	クロームナシジメッキ
RF20-2	20x・10x	9mm・21mm		69×27×17t	50g	¥3,800	¥4,180	
RF30-2	15x・8x	15mm・28mm		85×36×19t	80g	¥4,400	¥4,840	
RF10-3	20x・10x	9mm・15mm		58×23×16t	35g	¥2,800	¥3,080	クローム1号メッキ
RF20-3	20x・10x	9mm・21mm		69×27×17t	50g	¥3,800	¥4,180	
RF30-3	15x・8x	15mm・28mm		85×36×19t	80g	¥4,400	¥4,840	
RF31-2	20x・10x	15mm・28mm		86×36×19t	80g	¥5,300	¥5,830	

Xタイプ ケース付

X-345は3枚のレンズが3x・4x・5xと各々違っていて、それぞれの組み合わせにより約7x・8x・9x・12xの倍率になり、合計7種類の倍率が選定出来ます。X-35は、3x・5xの2枚のレンズ組合せで、約3x・5x・8xを選定出来ます。収納した状態で丸穴より違った観点で見る事も出来ます。

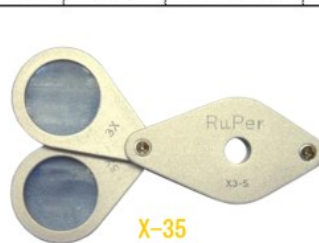

X-35



X-345

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量 (g)	本体価格	税込価格	備考
X-35	3x・5x	21mm	シングル白 2枚	51×28×12t	30g	¥3,100	¥3,410	クロームナシジメッキ
X-345	3x・4x・5x		シングル白 3枚	51×28×17t	38g	¥3,900	¥4,290	

SUタイプ

繰り出し型メタルルーペは、普及型の定番として各種検査・修理等、様々な分野での必需品です。



No. SU-10
No. SU-115
No. SU-120

No. SU-20
No. SU-216

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量 (g)	本体価格	税込価格
SU-10	10x	15mm	ダブル	35×20×17	20	¥1,300	¥1,430
SU-115	15x					¥1,500	¥1,650
SU-120	20x					¥1,900	¥2,090
SU-20	10x	21mm	ダブル	47×28×17	35	¥2,200	¥2,420
SU-216	16x				36	¥3,100	¥3,410



株式会社 京葉光器

2019年10月1日現在

〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町 383-1

TEL 043-251-5037

FAX 043-256-1060