

ステンレス釘

ステンレス・スパイラルリング釘 平頭

FN KNフジニッテイ


ステンレス
SUS304

特徴

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引抜き強度も強い。プロ職人からDIYユーザーまで幅広く人気がある。

用途

アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所、外壁材、内装下地材、一般木材

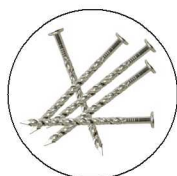

商品コード	サイズ	材質	頭部形状	入数
85215625	#16×25	SUS304	平頭	25kg(1×25)
85215832	#15×32			
85216138	#14×38			
85216445	#13×45			
85216750	#12×50			
85217065	#11×65			
85217475	#10×75			
85217790	#9×90			
85218100	#8×100			

ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304

特徴

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引抜き強度も強い。頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用されることもある。

用途

アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所、外壁材、内装下地材、一般木材



商品コード	サイズ	材質	頭部形状	入数
85220625	#16×25	SUS304	丸頭	25kg(1×25)
85220832	#15×32			
85220138	#14×38			
85220445	#13×45			
85220750	#12×50			
85220065	#11×65			
85220475	#10×75			
85220790	#9×90			

ステンレス・スパイラルリング釘 パネル頭

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304

特徴

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引抜き強度も強い。頭部形状がパネル頭となり、打込み後釘頭が完全に沈み込む隠し釘として使用されることもある。

用途

アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所、外壁材、内装下地材、一般木材



商品コード	サイズ	材質	頭部形状	入数
85270625	#16×25	SUS304	パネル頭	25kg(1×25)
85270832	#15×32			
85270138	#14×38			
85270445	#13×45			
85270750	#12×50			
85270065	#11×65			
85270475	#10×75			
85270790	#9×90			


ステンレス・アミメリング釘

FN KNフジニッテイ

ステンレス
SUS304

用途

サイディング
外装材

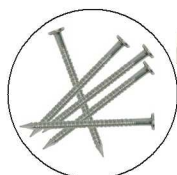

商品コード	サイズ	材質	頭部形状	入数
85242340	φ2.3×40	SUS304 1/2H	網目	25kg(1×25)
85242345	φ2.3×45			
85242350	φ2.3×50			

釘

ステンレス釘