



# スリーロブノブ TS, TK

Three Lobe Knobs TS, TK

RoHS指令適合品

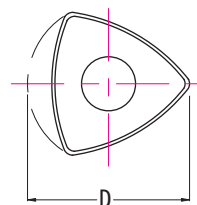

**TS** 材表 ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon resin  
 ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate  
 キャップ cap : 艶消しシルバーアルミニウム Aluminum silver matte

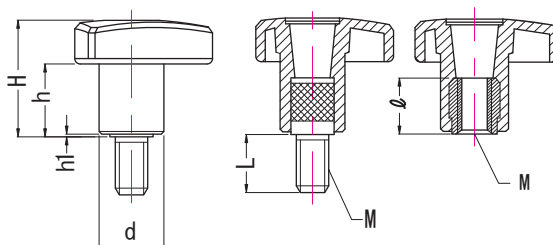

**TK** 材表 ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon resin  
 インサートネジ female screw : 黄銅C3604B Brass  
 キャップ cap : 艶消しシルバーアルミニウム Aluminum silver matte

Unit : mm

品番	D	M	L	d	H	h	h1	(g)
TS-32×10	32	M 6×P1.0	10	14	26	16	9	10
TS-32×20			20					13
TS-40×16	40	M 8×P1.25	16	16	30	17		19
TS-40×30			30					25
TS-50×30	50	M10×P1.5	30	19	35	19		40
TS-50×50			50					50
TS-60×30	60	M12×P1.75	30	22	41	22		65
TS-60×50			50					80

Unit : mm

品番	D	M	φ	d	H	h	h1	(g)
TK-32	32	M 6×P1.0	12	14	26	16	0.2	9
TK-40	40	M 8×P1.25	14	16	30	17		13
TK-50	50	M10×P1.5	16	19	35	19		22
TK-60	60	M12×P1.75	18	22	41	22		32

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C