

回転ボールグリップ RBG


Revolving Ball Grips RBG

RoHS指令適合品

ボール型の回転グリップです。
フォークリフト・介護車両のハンドル車のグリップとしてご使用いただけます。



グリップ

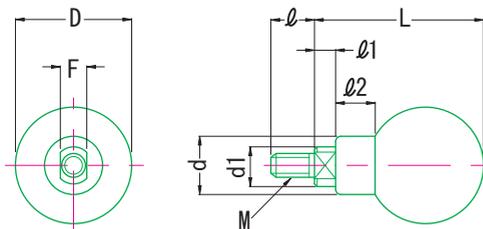

材表 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

Unit : mm

品番	D	M	l	L	l1	l2	d	d1	F	(g)
RBG-37	37	M 8×P1.25	15	53	7	15	18	15	12	55
RBG-47	47	M10×P1.5	17	69	7	17	23	15	12	130

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C