


# 鋼製回転握り C

## Steel Revolving Grips C

RoHS指令適合品

JIS B2603-2号 相当の鋼製回転にぎりです。  
ねじ込みタイプになっていますので、M5～M16より選定して下さい。  
朝顔型ハンドル車・平型ハンドル車などの推奨グリップになります。

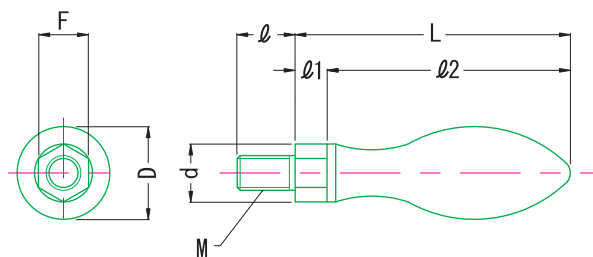

材 鋼材SUM22 Steel

表 クロムメッキ Chrome plated

Unit : mm

品番	D	M	l	L	l1	l2	d	F	(g)
C-13	13	M 5×P0.8	10	40	5	35	8	7	25
C-16	16	M 6×P1.0	13	53	7	46	10	9	45
C-20	20	M 8×P1.25	15	66	8	58	13	11	90
C-25	25	M10×P1.5	18	85	10	75	16	14	175
C-32	32	M12×P1.75	20	110	13	94	20	17	365
C-36	36	M16×P2.0	22	120	14	106	22	19	530