


御注文には必ず“フルネームで商品記号”を明記してください。
Please refer to the catalogue reference while ordering.

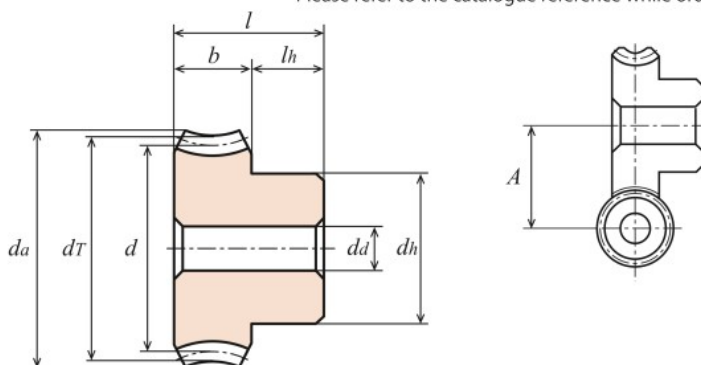

1B形
TYPE 1B

ポリアセタール (青色)

Material: Poly Acetal (Blue) Dimension X: Coefficient of Rack shift.

単位: mm
Dimensions: mm

商品記号 Catalogue Number	歯数比 Gear Ratio u	歯数 Number of Teeth z	噛合ピッチ 円直径 Pitch Diameter d	転位 係数 x	のどの 直径 Throat Diameter dT	歯先円 直径 Tip Diameter da	形 Type	歯幅 Face Width b	穴径 Bore Diameter da(H9)	ハブ 外径 Hub Diameter dh	ハブ 長さ Hub Projection lh	全長 Overall Length l	ねじ Set Screw		噛合中心 距離 Center Distance A	ウォームのねじれ 方向及び条数 Hand and Thread for Worm	重量 Weight W(g)
													M	ls			
● G50BP 20-R1	20	20	φ10	-0.015	φ11	φ11.3	1B	5	φ3	φ9	6	11	-	-	9.5	R1	1.0
● G50BP 30-R1	30	30	φ15	-0.023	φ16	φ16.3	1B	5	φ4	φ12	6	11	-	-	12.0	R1	2.0
● G50BP 40-R1	40	40	φ20	-0.031	φ21	φ21.3	1B	5	φ5	φ15	8	13	-	-	14.5	R1	3.8
● G50BP 50-R1	50	50	φ25	-0.038	φ26	φ26.3	1B	5	φ5	φ20	8	13	-	-	17.0	R1	6.6
● G50BP 60-R1	60	60	φ30	-0.046	φ31	φ31.4	1B	5	φ5	φ25	8	13	-	-	19.5	R1	10.2
● G50BP 80-R1	80	80	φ40	-0.061	φ41	φ41.5	B1	5	φ6	φ30	8	13	-	-	24.5	R1	17.7

●の商品は新商品です。

Products with ● marks are new item.

歯先円直径 da は理論値ではありません。Dimension da does not follow the theory value.

ウォームホイールの許容トルク (N・cm) 歯面強さ

Allowable Transfer Capability Torque of Worm Wheel apply to the rotating speed of Worm only (N・cm) as surface durability.

商品記号 Catalogue Numbers	回転速度 (min ⁻¹) revolution/min						
	100	250	500	1,000	1,200	1,500	1,800
G50BP 20-R1	9.00	9.00	9.00	9.00	8.94	8.94	8.87
G50BP 30-R1	13.50	13.50	13.50	13.41	13.41	13.41	13.31
G50BP 40-R1	18.01	18.01	18.01	18.01	17.88	17.88	17.75
G50BP 50-R1	22.50	22.50	22.50	22.50	22.34	22.34	22.19
G50BP 60-R1	27.00	27.00	27.00	27.00	26.82	26.82	26.63
G50BP 80-R1	32.15	32.15	32.15	32.03	32.03	31.92	31.92

The above numerical value are reference value.

ウォーム回転数に対しての
ウォームホイール許容トルクです。