


御注文には必ず“フルネームで商品記号”を明記してください。
Please refer to the catalogue reference while ordering.

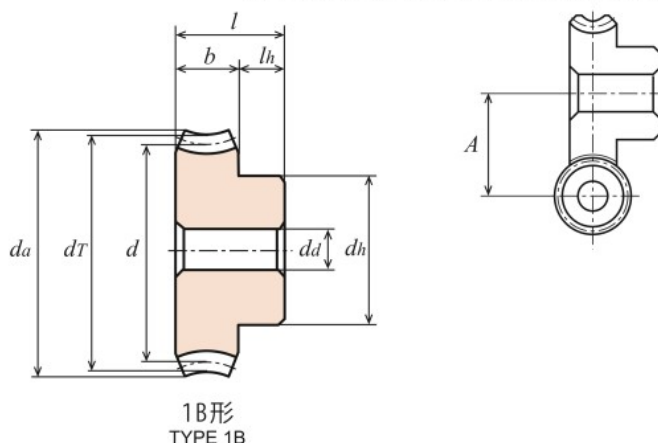

ポリアセタール (青色)

Material : Poly Acetal (Blue) Dimension X: Coefficient of Rack shift.

単位 : mm
Dimensions : mm

商品記号 Catalogue Number	歯数比 Gear Ratio <i>u</i>	歯数 Number of Teeth <i>z</i>	噛合ピッチ 円直径 Pitch Diameter <i>d</i>	転位係数 <i>x</i>	のどの直径 Throat Diameter <i>dT</i>	歯先円直径 Tip Diameter <i>da</i>	形 Type	歯幅 Face Width <i>b</i>	穴径 Bore Diameter <i>dd</i>	ハブ外径 Hub Diameter <i>dh</i>	ハブ長さ Hub Projection <i>lh</i>	全長 Overall Length <i>l</i>	ねじ Set Screw		噛合中心距離 Center Distance <i>A</i>	ウォームのねじれ 方向及び条数 Hand and Thread for Worm	重量 Weight <i>W(g)</i>
													<i>M</i>	<i>ls</i>			
● G1.5BP 20 - R2	10	20	φ30	-0.072	φ33	φ35.3	1B	15	φ6	φ25	10	25	-	-	27.5	R2	22.0
● G1.5BP 20 - R1	20	20	φ30	-0.018	φ33	φ35.3	1B	15	φ6	φ25	10	25	-	-	27.5	R1	22.0
● G1.5BP 30 - R2	15	30	φ45	-0.109	φ48	φ50.3	1B	15	φ8	φ30	10	25	-	-	35	R2	43.4
● G1.5BP 30 - R1	30	30	φ45	-0.027	φ48	φ50.3	1B	15	φ8	φ30	10	25	-	-	35	R1	43.4
● G1.5BP 40 - R1	40	40	φ60	-0.036	φ63	φ65.3	1B	15	φ10	φ40	13	28	-	-	42.5	R1	81.6
● G1.5BP 50 - R1	50	50	φ75	-0.045	φ78	φ80.3	1B	15	φ10	φ50	13	28	-	-	50	R1	128.5

●の商品は新商品です。

Products with ● marks are new item.

ウォームホイールの許容トルク (N・m) 歯面強さ

Allowable Transfer Capability Torque of Worm Wheel apply to the rotating speed of Worm only (N・m) as surface durability.

商品記号 Catalogue Numbers	回転速度 (min ⁻¹) revolution/min						
	100	250	500	1,000	1,200	1,500	1,800
G1.5BP 20 - R2	1.22	1.22	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19
G1.5BP 20 - R1	1.21	1.21	1.21	1.19	1.19	1.18	1.18
G1.5BP 30 - R2	1.83	1.83	1.82	1.79	1.79	1.79	1.78
G1.5BP 30 - R1	1.82	1.82	1.81	1.78	1.78	1.78	1.77
G1.5BP 40 - R1	2.43	2.43	2.41	2.38	2.38	2.37	2.36
G1.5BP 50 - R1	3.04	3.04	3.02	2.97	2.97	2.96	2.95

The above numerical value are reference value.

ウォーム回転数に対しての
ウォームホイール許容トルクです。