


コンパクトな一体型複合機能ステージ

Compact single body multi-function stage

多彩なバリエーションの XYR シリーズ

XYR series comes in a rich array of variation

XYR-60

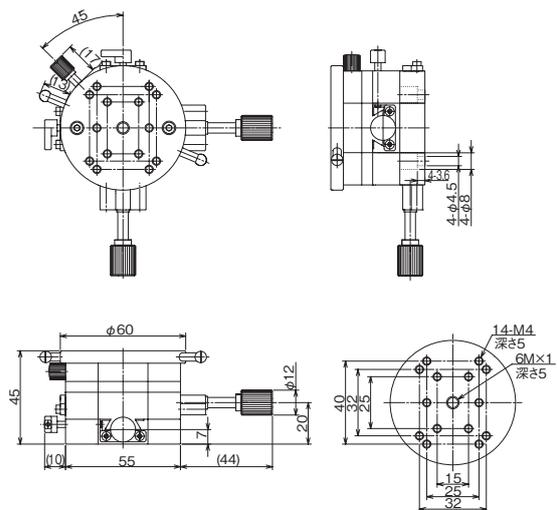

薄型送りねじ式 Thin feed screw type

型式 Model	ステージ面 (mm) Stage surface (mm)	移動量 (mm) Degree of movement (mm)	ハンドル回転 移動量 (mm) Degree of movement per handle rotation (mm)	移動精度 (μm) Movement precision (μm)		耐荷重 N (kgf) Load bearing N (kgf)	自重 (kg) Weight (kg)
				真直度 Straightness	運動時平行度 Degree of parallelism during operation		
XYR-60	φ 60	± 21 360° 回転	4.2	30	30	34.3 (3.5)	0.39
XYR-90A	φ 90	± 35 360° 回転	4.2	30	30	34.3 (3.5)	0.88
XYR-90B	φ 90	± 35 360° 回転	4.2	30	30	34.3 (3.5)	0.84
XYR-90C	φ 90	± 35 360° 回転 20° 傾斜	4.2	30	30	29.4 (3)	1.03

※ 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…梨地黒アルマイト
*Material: stage body: aluminium alloy, surface treatment: matt black alumite