



**AD**

ダイヤモンド/  
CBN工具

**適合素材**

Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス

Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼

Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム

Resin / Rubber

**適合機器類**

Applicable  
Machines

エアグラインダー

Air Grinder

ボール盤・電気ドリル

Drill Press / Electric Drill

スピンドル

Machine Tools Attachment

両頭グラインダー

Bench Grinder

ハンド

Hand Use

自動機ロボット

Automatic Machines

**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable



- V112H
- M112H
- M212H
- M112
- M212
- M212L
- M112G
- V112 HS
- M112 HS
- M112S
- M212 HD
- M212D
- M212 RA
- M212 RAD
- M212A
- M112 GRA
- M112 GRAD
- M112 GA
- RE112 RE212
- M212 LRV
- BS312
- US21

1 Pack

1 Piece

**メタルボンドダイヤモンドバー** Metal Bonded Diamond Points

Shank  $\phi$  2.34

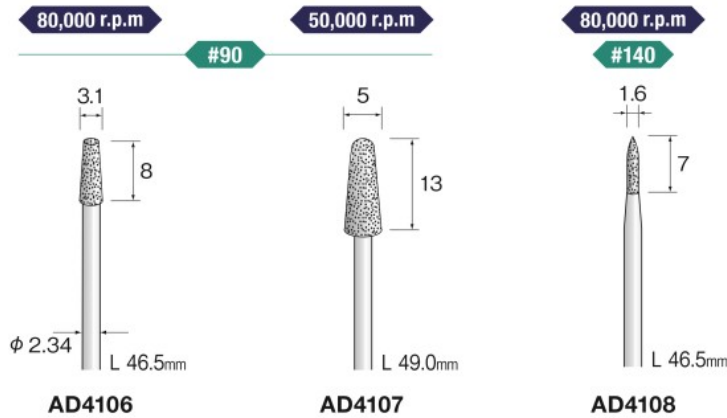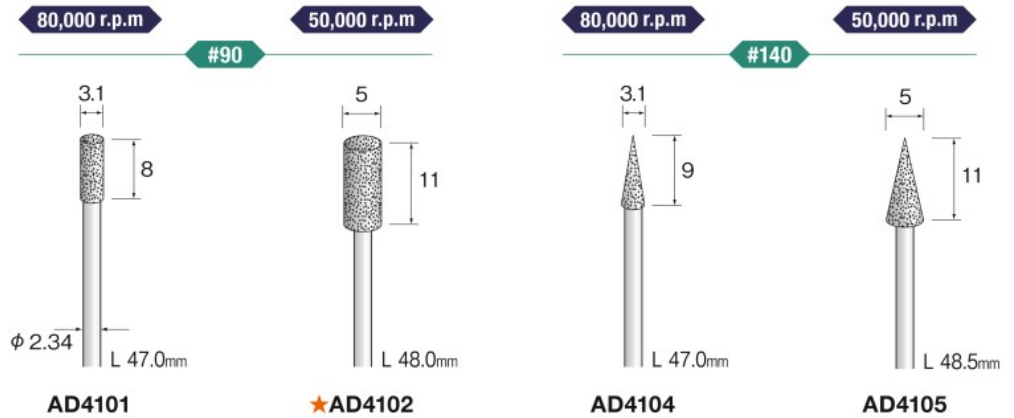

- BC**  
超硬  
カッター
- BS**  
スチール  
カッター
- CA**  
軸付砥石
- DB**  
軸付  
ゴム砥石
- DE**  
特殊弾性  
砥石
- EA**  
サンダー
- ES**  
アタッチメント  
サンダー
- FC**  
ブラシ
- FD**  
特殊ブラシ
- GA**  
ポリッシング  
工具
- HD**  
研磨剤
- JA**  
精密研削  
工具
- KA**  
ドリル
- MC**  
カッティング  
工具
- NA**  
ホイール  
工具
- PA**  
補助工具
- RD**  
ハンド  
ツール
- SA**  
ミニモ  
専用工具
- ZC**  
セット工具