


(注) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。


※認定・評定の詳細は当社ホームページ、専用パンフレットをご覧ください。

壁 中空壁 床 共通部材
壁 床

■メッシュ付

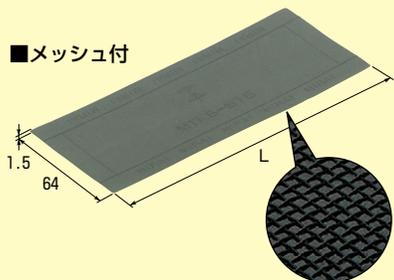

■メッシュ無

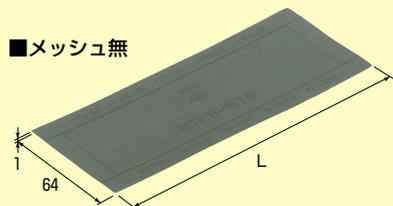

認定シール10枚付



別途必要(充てん材)

- 中空壁：シリコン系シーリング材(JIS A 5758)
- 壁・床：セメントモルタル

タイブラック® 耐火シート

1 簡単 配管に巻きつけるだけの簡単施工です!

- メッシュ付はスライドできるので、配管が固定されていても施工できます。
- 中空壁の場合、開口補強が不要です。
- 床貫通の場合は、施工が床上加ら可能です。

2 便利 シートだけのシンプル部材!

- 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
- 軽量なので持ち運びにも便利です。

3 確実 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!

- シート状の為、規定量を確実に施工できます。

4 安心 2倍以上に膨らみ、延焼を防止!

- 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
- 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません!

配管	最大
PF管	φ52mm以下
CD管	φ42mm以下
FEP管	φ42mm以下
VE管	φ48mm以下

■PF管

呼び	品番
14	MTKB-S15(M)
16	
22	
28	
36	MTKB-S18(M)
42	

■CD管

呼び	品番
14	MTKB-S15(M)
16	
22	
28	
36	

■FEP管

呼び	品番
20	MTKB-S15(M)
30	

■VE管

呼び	品番
14	MTKB-S15(M)
16	
22	
28	
36	
42	
42	MTKB-S18(M)

■エンドカップリング(コネクタ)

呼び径	品番
16	MTKB-S15(M)
22	
28	MTKB-S18(M)

※エンドカップリングに施工する場合は、呼び径が異なります。


■メッシュ付

品番	配管適合外径	L	入数	標準価格
MTKB-S15M	φ42.5mm以下	154	10	810
MTKB-S18M	φ52mm以下	184	10	1,010

■メッシュ無


品番	配管適合外径	L	入数	標準価格
MTKB-S15	φ42.5mm以下	154	10	700
MTKB-S18	φ52mm以下	184	10	900

■サブウェイ工法(KK26-010号)

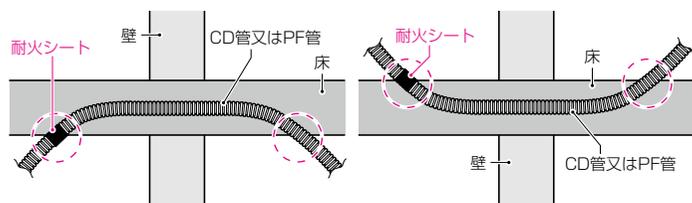

※耐火シートは片側のみで施工OKです。

■サブウェイ工法(KK27-015号)

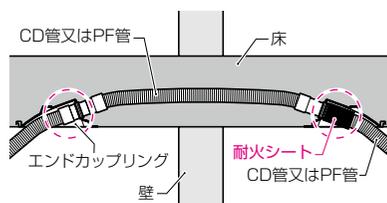

※耐火シートは片側のみで施工OKです。