

屋外用

カバー付



ミルキーホワイト



チョコレート

フラットタイプ



タッピンねじ付
(φ4×20)×4本


ミルキーホワイト



黒


地中配管用ジョイントボックス

- 地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
- ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
- フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。

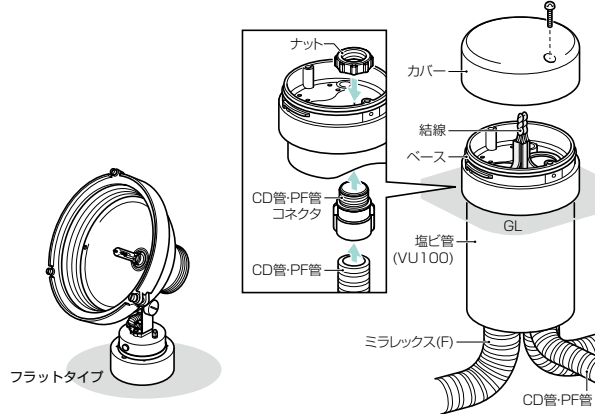


〈ジョイントボックスの固定方法〉

- 塩ビ管(VU100)で固定
- VE管(VE-28)で固定
- 固定くい(MFU-50)で固定

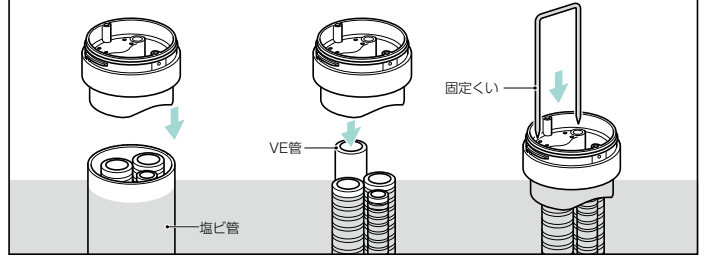


■カバー付

■フラットタイプ

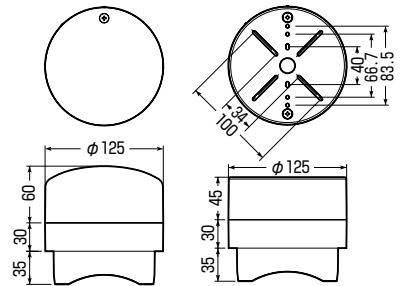

ベース部(ノックアウト付)

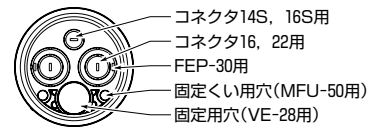

■カバー付

品番	色	適用	入数	標準価格
MJ-1M	ミルキーホワイト	●ベース部ノックアウト 16(19)×1,22(25)×2 ●ミラレックスF(30)×2	1	2,010
MJ-1T	チョコレート			

■フラットタイプ

品番	色	適用	入数	標準価格
MJ-1FM	ミルキーホワイト	●ベース部ノックアウト 16(19)×1,22(25)×2 ●ミラレックスF(30)×2	1	2,150
MJ-1FK	黒			