



JIS C8412 (サイズ30は除く) **ワンタッチ型**

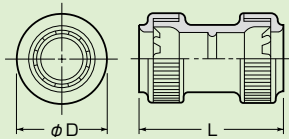

■FPC-14F

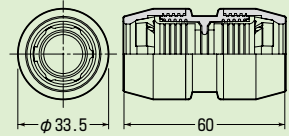

※サイズ30はケーブル工事にご使用ください。

JIS C8412 (サイズ42) **ビス型**



**カップリング**

 (サイズ30は除く)

- 管相互の接続に使用します。
- 防水型は、内部に防水リングが付いています。

■PF管用

色	品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	FPC-16Y	PF管16	36	60	100	10	88
	FPC-22Y	PF管22	44	78	100	10	107
	FPC-28Y	PF管28	54	94	50	10	204
	FPC-30Y	MF-30	55	99	40	10	276
	FPC-36Y	PF管36	62	118	50	1	390
	FPC-42Y	PF管42	69	135	20	1	690
ミルキーホワイト	FPC-16YM	PF管16	36	60	100	10	88
	FPC-22YM	PF管22	44	78	100	10	107
	FPC-28YM	PF管28	54	94	50	10	204
	FPC-36YM	PF管36	62	118	50	1	390
		FPC-42YM	PF管42	69	135	20	1
グレー	FPC-16YH	PF管16	36	60	100	10	88
	FPC-22YH	PF管22	44	78	100	10	107
	FPC-28YH	PF管28	54	94	50	10	204
	FPC-36YH	PF管36	62	118	50	1	390
		FPC-42YH	PF管42	69	135	20	1
黒	FPC-16YK	PF管16	36	60	100	10	88
	FPC-22YK	PF管22	44	78	100	10	107
	FPC-28YK	PF管28	54	94	50	10	204
	FPC-30YK	MF-30	55	99	40	10	276
	FPC-36YK	PF管36	62	118	50	1	390
	FPC-42YK	PF管42	69	135	20	1	690


発売予定 ■PF管用(防水型)

色	品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	FPC-14F	MF-14	—	—			
	FPC-16YP	PF管16	36	60			
	FPC-22YP	PF管22	44	78			
	FPC-28YP	PF管28	54	94			
	FPC-30YP	MF-30	55	99			
	FPC-36YP	PF管36	62	118			
	FPC-42YP	PF管42	69	135			
ミルキーホワイト	FPC-16YPM	PF管16	36	60			
	FPC-22YPM	PF管22	44	78			
	FPC-28YPM	PF管28	54	94			
	FPC-36YPM	PF管36	62	118			
		FPC-42YPM	PF管42	69	135		
グレー	FPC-16YPH	PF管16	36	60			
	FPC-22YPH	PF管22	44	78			
	FPC-28YPH	PF管28	54	94			
	FPC-36YPH	PF管36	62	118			
		FPC-42YPH	PF管42	69	135		
黒	FPC-16YPK	PF管16	36	60			
	FPC-22YPK	PF管22	44	78			
	FPC-28YPK	PF管28	54	94			
	FPC-30YPK	MF-30	55	99			
	FPC-36YPK	PF管36	62	118			
	FPC-42YPK	PF管42	69	135			

**カップリング**



- 管相互の接続に使用します。

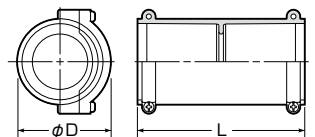

■PF管用

品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
FPC-42	PF単層波付管42	61	129	20	1	603
FPC-54	PF単層波付管54	74	162		1	754