



強力磁石で鋼管にワンタッチ取付！

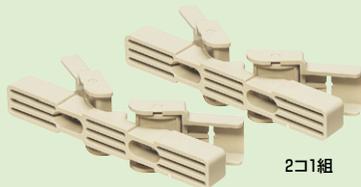


- 許容静荷重：29N(3kgf)
※荷重は2コ使用時のものです。
- 適合ねじサイズ：φ3.5～φ4.1mm
(ねじ込み深さ15mm以上)

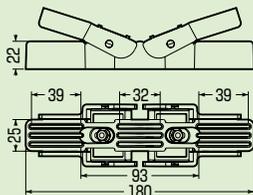

ポールバンド (磁石タイプ)

- 鋼管に磁石でくっつけるだけの簡単施工！
- ウオルボックス、取付板、メーターボックス、スイッチボックス、配電箱から配線器具、蛍光灯等まで各種器具が木ねじで簡単に取り付けられます。

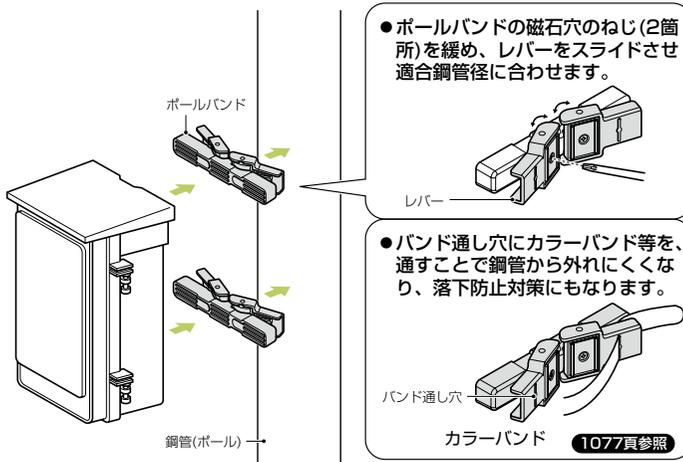


品番	適合	入数	標準価格
POBM-2	<ul style="list-style-type: none"> ●適合鋼管径 ・レバー位置(内側)： φ113.4～φ114.3mm ・レバー位置(外側)： φ87.9～φ89.1mm ●適合ウオルボックス WB-1A型・WB-2A型・WB-3A型 	1組	6,980

溶融めっき


■POB-2FT



■POB-3FT・3FWT

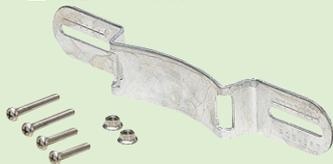



■POB-4FT・4FWT

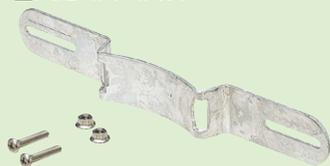

- 適合パイプ径：φ80～φ200mm
- 許容静荷重：
ステンレスバンド10mm使用時：垂直方向49N(5kgf)
ステンレスバンド20mm使用時：垂直方向98N(10kgf)
鋼製バンド25mm使用時：垂直方向98N(10kgf)

ポールバンド金具

- ボックス、取付板をステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。

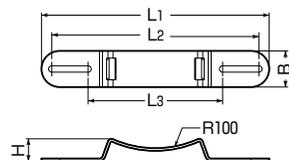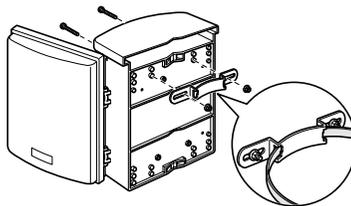

品番	L1	L2	L3	B	H
POB-2FT	150	132	90	35	16
POB-3FT	220	200	130	35	21.6
POB-3FWT	220	200	130	40	22
POB-4FT	270	250	170	35	21.6
POB-4FWT	270	250	170	40	22

新

品番	バンド巾	適合ウオルボックス	入数	最小入数	標準価格
POB-2FT	20mm迄	●WB-(2A・2AO) ●WB-2AO ●WB-2DM	10	1	640
POB-3FT	20mm迄	●WB-3	10	1	690
POB-3FWT	25mm迄	●WB-(3A・4A・3AO・4AO) ●WB-12PM ●WB-(12DM・13DM)			830
POB-4FT	20mm迄	●WB-(4・5)	10	1	740
POB-4FWT	25mm迄	●WB-4AL ●WB-14DM			880