


SGHA-□

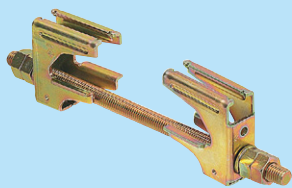

※SGHA-40のタイボルトは形鋼に合わせて切断してください。

 
投光器用プラグが取り付けられます。

1331頁参照



SG-TK1

(適合寸法)







鋼材厚
20mm迄



鋼材厚
20mm迄

H・I形鋼用

- 安定器の取り付けに使用します。
- 吊りボルトも取り付けられます。

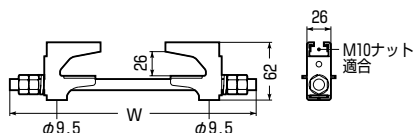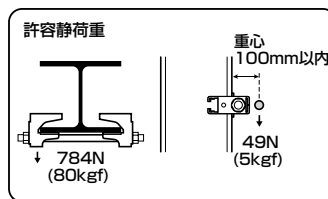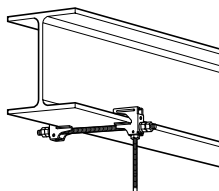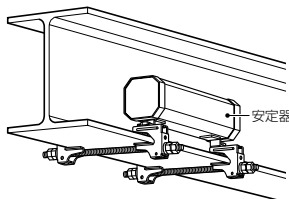

■電気垂鉛めつき仕様


品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	標準価格
SGHA-15	90~150mm	250	1	1,260
SGHA-20	150~200mm	320	1	1,440
SGHA-40	200~400mm	550	1	1,840

■溶融めつき仕様


品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	標準価格
SGHA-15D	90~150mm	250	1	1,640
SGHA-20D	150~200mm	320	1	1,880
SGHA-40D	200~400mm	550	1	2,400

SGHF-□

金属製丸形フランジ付

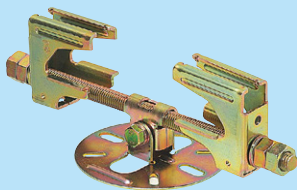

(適合寸法)

 




鋼材厚
20mm迄



鋼材厚
20mm迄

H・I形鋼用

- 高天井用の照明器具の取り付けに使用します。

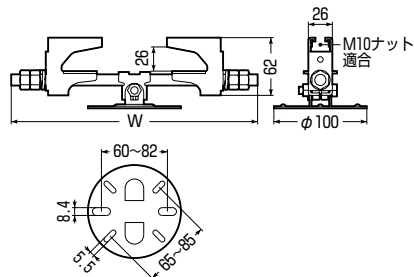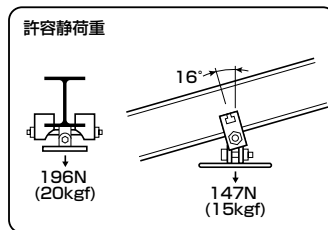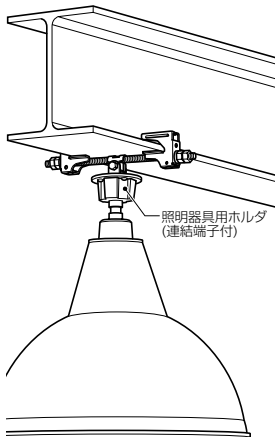

■電気垂鉛めつき仕様

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	標準価格
SGHF-15	90~150mm	250	1	2,100
SGHF-20	150~200mm	320	1	2,400

■溶融めつき仕様

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	標準価格
SGHF-15D	90~150mm	250	1	2,720
SGHF-20D	150~200mm	320	1	3,120