




## カッシャーSTOPパー (内走行用)

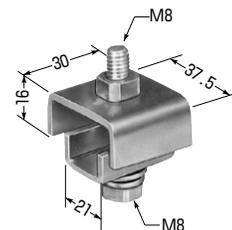


推奨トルク : 5.88Nm  
(締め付け前に緩み止め  
剤を塗布してください。)

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
<b>CKA-S2</b>	アルミレール(内走行用)	10	1	830



## カッシャーSTOPパー (中量用)

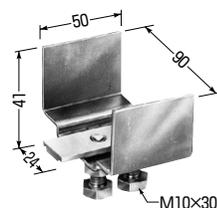


推奨トルク : 7.84Nm  
(締め付け前に緩み止め  
剤を塗布してください。)

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
<b>CKA-S3</b>	中量用アルミレール用	2	1	1,440



## 受 トロリーフックル

※ I 形鋼へのアルミレール取付にご使用ください。

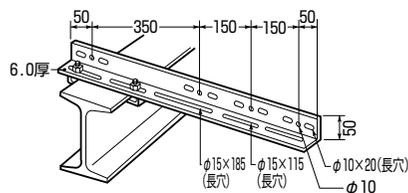

許容静荷重98N(10kgf)

品番	適用	入数	標準価格
<b>TSH-1</b>	75~175mm	1	8,270

メラミン焼付塗装  
(色 : ページュ)