 




ロープ (ケーブルカッシャー牽引用ロープ)

割ピン(4×30mm)2本付




引張り強度(490N(50kgf)でカシメ部破損)

品番	長さ(L)	入数	標準価格
CKP-50CM	50cm	1	670
CKP-100CM	1.0m	1	760
CKP-150CM	1.5m	1	850
CKP-200CM	2.0m	1	950



カッシャー牽引専用チェーン

割ピン(4×30mm)10本付

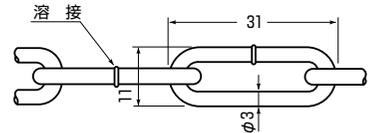

引張り強度(1.47kN(150kgf)で溶接部破断)

品番	適用	長さ	入数	標準価格
CKC-3	ケーブルカッシャー	6m	1	4,250


※ステンレス仕様もあります。



吊りフック (軽量用)



(ポリカーボネート製)

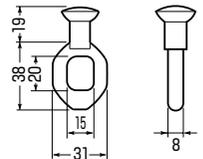

許容静荷重49N(5kgf)

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
1BF	ケーブルカッシャー (10~400型) (500・550型)	10	1	370



ケーブルテープ (ケーブル径調整用テープ)

- キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。

品番	規格	入数	標準価格
CKA-20T	1mm × 19mm × 1m (厚み) (巾) (長さ)	1	260