

 
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用)

※特殊な環境での使用【沿岸(塩)・アンモニア・亜硫酸ガス発生現場等】
の場合は特注品として承ります。

ハンガーレール用(フジ(トラックレール)3号・4号用)

※ハンガーレールは建築金物店にてお買い求めください。

50WF34型



()内寸法は4号

●走行距離10m以上のご
使用は避けてください。

CK-51WF34



CK-52WF34



CK-53WF34




CK-54WF34



CK-55WF34



CK-56WF34

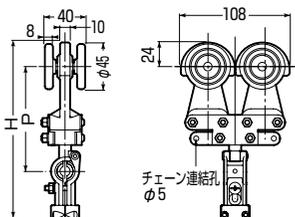


品番	ケーブル径(mm)	吊り数	H	P	入数	標準価格
CK-51WF34	φ10~φ20	1	175	104	1	8,250
CK-52WF34	φ10~φ20	2	201	102.5	1	8,640
CK-53WF34	φ20~φ30	1	183	107.5	1	8,700
CK-54WF34	φ30~φ45	1	187	115	1	9,140
CK-55WF34	φ20~φ35	2	207	125	1	9,340
CK-56WF34	φ45~φ70	1	213	135.5	1	9,960

ハンガーレール用(ダイケン3号用)

※ハンガーレールは建築金物店にてお買い求めください。

 50WD3型



●走行距離10m以上のご
使用は避けてください。

CK-51WD3



CK-52WD3



CK-53WD3




CK-54WD3



CK-55WD3



CK-56WD3

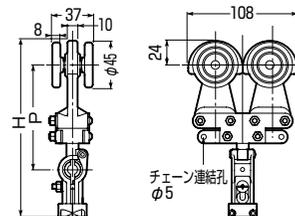


品番	ケーブル径(mm)	吊り数	H	P	入数	標準価格
CK-51WD3	φ10~φ20	1	175	104	1	8,250
CK-52WD3	φ10~φ20	2	201	102.5	1	8,640
CK-53WD3	φ20~φ30	1	183	107.5	1	8,700
CK-54WD3	φ30~φ45	1	187	115	1	9,140
CK-55WD3	φ20~φ35	2	207	125	1	9,340
CK-56WD3	φ45~φ70	1	213	135.5	1	9,960

ハンガーレール用(ダイケン4号用)

※ハンガーレールは建築金物店にてお買い求めください。

 50WD4型



●走行距離10m以上のご
使用は避けてください。

CK-51WD4



CK-52WD4



CK-53WD4




CK-54WD4



CK-55WD4



CK-56WD4

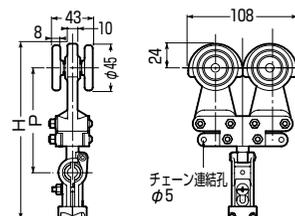

品番	ケーブル径(mm)	吊り数	H	P	入数	標準価格
CK-51WD4	φ10~φ20	1	175	104	1	8,250
CK-52WD4	φ10~φ20	2	201	102.5	1	8,640
CK-53WD4	φ20~φ30	1	183	107.5	1	8,700
CK-54WD4	φ30~φ45	1	187	115	1	9,140
CK-55WD4	φ20~φ35	2	207	125	1	9,340
CK-56WD4	φ45~φ70	1	213	135.5	1	9,960