

ツバ付スライドボックス

PS E

標準品(深さ36mm)

アルミ
箔付

SBアダプター適合
→861・862頁

小判穴
タルマ穴
ホルソー
穴あけ
対応品

直接配管
PF16




- 木づり、モルタルの厚さ分(12mmと15mmの2段階)柱から浮かせられます。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


●適合磁石 →863・864頁

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。

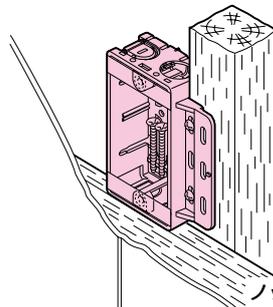

ノック詳細 →804・805頁

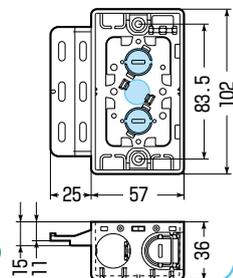

ノックC,E

品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
	TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用		
SBZ	1	1	-	2	1	-	1	2	-	1M	5M	10	130

ノコ引き®スライドボックス

PS E

標準品(深さ36mm)

アルミ
箔付

SBアダプター適合
→861・862頁

タルマ穴
ホルソー
穴あけ
対応品

※タッピンねじ付



ナット位置も低い
内面フラットタイプ



- ボックス内全面がフラットで、ナット位置も低く、引き廻しノコによる開口がラクに行えます。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


●適合磁石 →863・864頁

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。



キリマワシ
→170頁

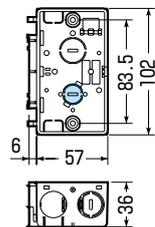

品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
	TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用		
SBC	2	-	-	2	-	-	2	2	-	1M	-	100	107

しぼりスライドボックス

PS E

標準品(深さ36mm)

アルミ
箔付

SBアダプター適合
→861・862頁

タルマ穴
ホルソー
穴あけ
対応品



SSB




SSB-W
SSB-WM・仕切板(2M)付

- 大壁へのスライドボックス後付けに最適です。
- パネルの余分な切り込み不要。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


●適合磁石 →863・864頁

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

※NBS-6・30・40はSSBのみ
※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。

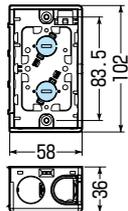

ノックC,E

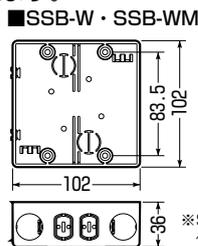

ノックE

※SSB-WMは仕切板付です。

ノック詳細 →804・805頁

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SSB	2	1	-	1	1	-	2	2	-	1M	5M	100	100
2ヶ用	SSB-W	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2M	20	330
2ヶ用	SSB-WM	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2M付	20	390