




スイベル (旧品番 MSS) Swivel Eye/Eye



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	W ₁	L ₂	W ₂	A	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
								(kgf)	(kN)			
MS-3	3	27.5	14	5.5	8	3	5	30	0.29	480	20	1068
MS-4	4	50	19	12	11	4	17	80	0.78	780	20	1069
MS-5	5	59	23	14	13	5	35	120	1.18	960	20	283
MS-6	6	66	27	15	15	6.2	54	180	1.76	1,140	20	284
MS-8	8	90	35	21	20	8	124	250	2.45	1,500	20	285
MS-9	9	104	40	23	22	10	195	300	2.94	2,000	10	286
MS-10	10	115	44	27	24	10	252	400	3.92	2,700	10	287
MS-12	12	129	49	28	25	12	372	700	6.86	4,000	10	288
MS-13	13	150	58	33	33	14	546	900	8.82	4,500	10	289
MS-16	16	187	70	45	39	16	1080	1200	11.76	7,400	5	290
MS-19	20	229	82	53	42	19	1800	1800	17.64	13,500	5	291

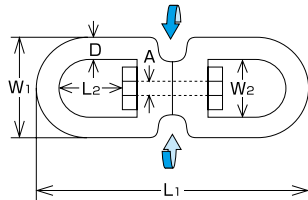


強カスイベル Power Swivel

※従来のスイベル (MS) より頑丈な構造になりました。

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L ₁	W ₁	L ₂	W ₂	T	A	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
									(kgf)	(kN)			
MSX-16	16	187	71	41	39	44	22	1417	1500	14.70	8,200	5	1801
MSX-19	20	229	81	50	41	48	24	2323	2000	19.60	15,000	5	1802

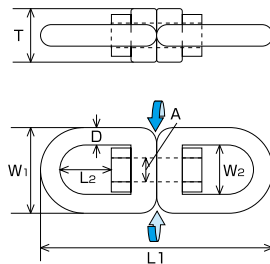

ダブルシャックル (旧品番 WS-W) Swivel Jaw/Jaw

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	B	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
								(kgf)	(kN)			
WS-6	6	64	12	12	6.2	M-6	68	170	1.67	1,430	20	292
WS-8	8	88	16	16	8	W-5/16	161	250	2.45	1,920	10	293
WS-10	10	114	22	20	10	W-3/8	313	350	3.43	3,380	10	294
WS-13	12	149	27	22	14	W-1/2	698	500	4.90	7,150	5	295
WS-16	16	188	38	32	16	W-5/8	1240	800	7.84	11,000	5	296
WS-19	19	220	40	37	19	W-3/4	1950	1000	9.80	21,000	5	297

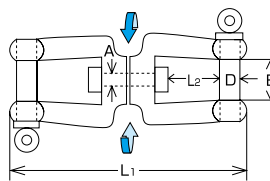

シングルシャックル (旧品番 WS-S) Swivel Jaw/Eye

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	W	L ₃	B	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
										(kgf)	(kN)			
SS-6	6	65	14	15	12	12	6.2	M-6	60	170	1.67	1,210	20	298
SS-8	8	89	20	20	16	16	8	W-5/16	150	250	2.45	1,680	10	299
SS-10	10	115	26	24	22	20	10	W-3/8	284	350	3.43	3,120	10	300
SS-13	12	148	32	33	27	23	14	W-1/2	606	500	4.90	5,200	5	301
SS-16	16	187	43	39	38	32	16	W-5/8	1140	800	7.84	9,800	5	302
SS-19	19	220	51	42	40	37	19	W-3/4	1760	1000	9.80	19,000	5	303

