




プリーブロック (スイベル・ベケ付) Pulley Block (Stainless Blocks)

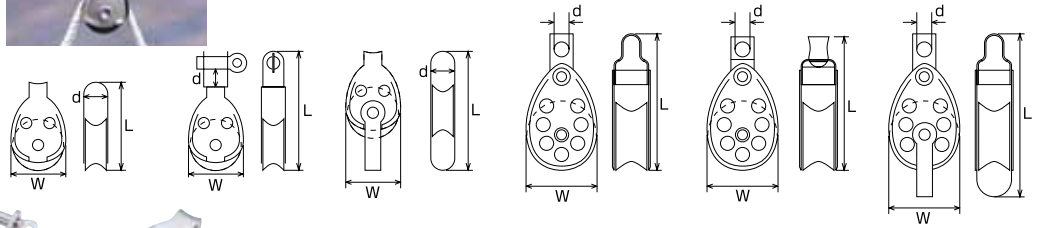

材質：枠ステンレス SUS304 シープ：プラスチック (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	L	W	d	使用 ロープ径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PB-25	25	1	7.5	45.5	28.5	10	5~7φ	21	30 0.29	660	20	1425
PB-35	35	1	9.5	72.5	37	6	8~10φ	46	50 0.49	1,270	20	1426

<PB-25>

<PBS-25>

<PBK-25>



<PB-35>

<PBS-35>

<PBK-35>

<スイベル> (価格改定日 H20.1) (mm)

PBS-25	25	1	7.5	63	28.5	10	5~7φ	30	25 0.25	1,060	20	1427
PBS-35	35	1	9.5	71	37	6	8~10φ	49	40 0.39	1,600	20	1428

<ベケ付> (価格改定日 H20.1) (mm)

PBK-25	25	1	7.5	64	28.5	10	5~7φ	27	30 0.29	1,060	20	1429
PBK-35	35	1	9.5	87	37	6	8~10φ	52	50 0.49	1,600	20	1430




<フック>

<アイ>



ナイロンプリー (フック・アイ) Nylon Pulley Block

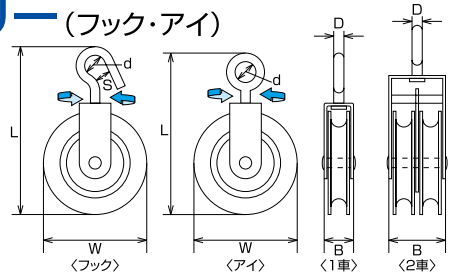

材質：枠ステンレス SUS304 シープ：ナイロン (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	タイプ	車径W	車数	車溝幅	D	L	d	B	S	使用 ロープ径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PB-65H	フック	66	1	9	6	115	13	19	9	~φ9	75	1,200	20	1338	
PB-65E	アイ	66	1	9	6	108	13	19		~φ9	76	1,260	20	1339	
PB-65EW	アイ・2車	66	2	9	6	125	14	35		~φ9	147	1,960	10	1340	





MB

MB-W

MBK

MBK-W

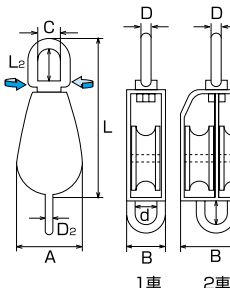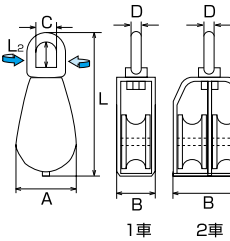

豆ブロック "MAME" Block

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	A	B	C	D	L	L ₂	使用 ロープ径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
MB-20	20	1	7	23	18	10	4	59	12	~φ6	52	40 0.39	2,420	10	1118
MB-25	25	1	10	30	23	15	6	82.5	19	~φ9	140	70 0.69	2,970	10	1119
MB-25W	25	2	10	30	46	15	6	84.5	19	~φ9	200	70 0.69	4,510	5	1271
MB-32	32	1	11	36	26	13.5	7	93	19	~φ10	200	120 1.18	3,630	10	1120
MB-32W	32	2	11	36	49	13.5	7	95	19	~φ10	320	120 1.18	5,500	5	1272
MB-38	38	1	12	42	27	13.5	7	102	19	~φ11	275	160 1.57	4,600	6	1121
MB-38W	38	2	12	42	51	13.5	7	103	19	~φ11	465	160 1.57	6,840	3	1273
MB-50	50	1	16	54	30	20	8	127	26	~φ15	340	240 2.35	6,050	6	1122
MB-50W	50	2	16	54	56	20	8	128	26	~φ15	560	240 2.35	8,960	3	1274

<ベケ付> 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	D ₂	H	d	使用 ロープ径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
MBK-20	20	1	7	4.5	11.5	6	~φ6	56	40 0.39	3,080	10	1266
MBK-25	25	1	10	6	19	11	~φ9	136	70 0.69	3,850	10	1267
MBK-25W	25	2	10	5	16	13	~φ9	223	70 0.69	5,940	5	1275
MBK-32	32	1	11	6	19	11	~φ10	205	120 1.18	4,620	10	1268
MBK-32W	32	2	11	5	16	13	~φ10	341	120 1.18	7,060	5	1276
MBK-38	38	1	12	6	19	15	~φ11	290	160 1.57	5,940	6	1269
MBK-38W	38	2	12	6	19	17.5	~φ11	485	160 1.57	9,090	3	1277
MBK-50	50	1	16	6	19	15	~φ15	358	240 2.35	7,840	6	1270
MBK-50W	50	2	16	6	19	18	~φ15	566	240 2.35	12,080	3	1278

※A・B・C・D・Lは上記と同様のサイズです。