




パイプターンバックル (アイ&アイ)

Turnbuckle, pipe type Eye/Eye

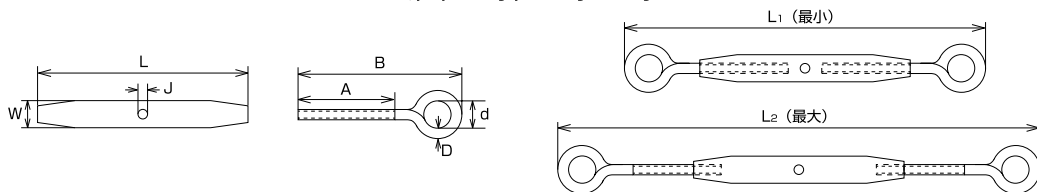

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	J	D	d	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBP-4E	80	8	3	4	10	40	65	130	195	W-3/16	30	120 1.18	1,170	20	402
TBP-5E	80	11	4	4	8	33	59	124	165	W-3/16	37	130 1.27	1,260	20	403
TBP-6E	100	13	5	5	10	46	78	163	230	W-1/4	71	200 1.96	1,380	20	404
TBP-8E	125	14	6	7	13	50	97	210	295	W-5/16	143	300 2.94	2,760	20	405
TBP-9E	157	17	8	8.5	16	73	115	240	360	W-3/8	225	450 4.41	3,500	10	406
TBP-12E	200	22	11	11	21	95	142	300	460	W-1/2	527	700 6.86	5,200	10	407
TBP-16E	250	27	10	14.5	25	120	180	380	530	W-5/8	910	900 8.82	12,320	5	408



パイプターンバックル (ストレート&ストレート)

Turnbuckle, pipe type Bar/Bar

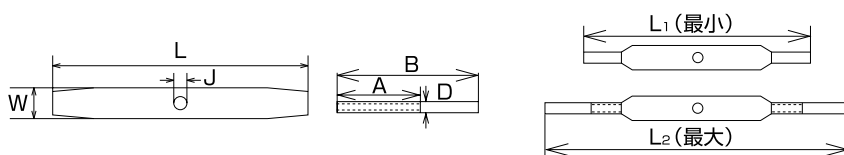

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L	W	J	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBP-5S	4	80	11	4	35	80	173	220	W-3/16	38	130 1.27	930	20	580
TBP-6S	5	100	13	5	45	100	211	280	W-1/4	72	200 1.96	1,110	20	581
TBP-8S	7	129	14	6	60	120	250	340	W-5/16	139	300 2.94	1,440	20	582
TBP-9S	8	157	17	8	75	140	290	400	W-3/8	224	450 4.41	3,000	10	583
TBP-12S	11	200	22	11	95	160	331	480	W-1/2	463	700 6.86	4,360	10	584

フックのみ、パイプのみ等のバラ売りも出来ます。
フック・アイ・ストレートの組み合わせは自由です。ご照会下さい。



パイプターンバックル J&J

Turnbuckle, pipe type, Jaw&Jaw

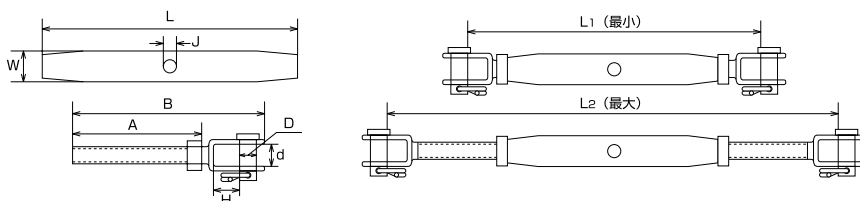

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	J	D	d	H	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBP-5J	80	11	4	6	9.5	10	40	66	120	176	W-3/16	65	100 0.98	1,430	20	1848
TBP-6J	100	13	4.5	8	10	10	50	80	145	211	W-1/4	119	120 1.18	1,760	20	1849
TBP-8J	129	14	6	10	12	13	62	100	188	270	W-5/16	204	250 2.45	3,600	20	1850
TBP-9J	157	17	8	12	15	18	77	123	230	340	W-3/8	401	300 2.94	4,680	10	1851
TBP-12J	200	22	10	12	15	18	100	145	283	415	W-1/2	561	500 4.90	6,750	10	1852
TBP-16J	250	27	10	14	22	25	125	190	355	545	W-5/8	1023	800 7.84	12,600	5	1853

※六角ナット付