




スパイキ

Strike Driver

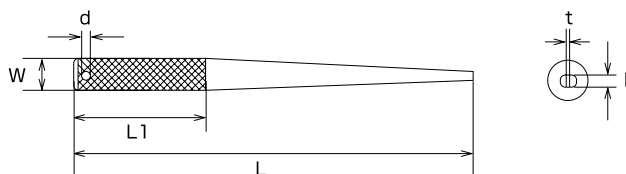



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | L | L1 | W | d | h | t | weight (g) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|-----------|-----|-----|----|---|-----|-----|------------|---------|-----|---------|
| KY-16-200 | 200 | 74 | 16 | 4 | 5.5 | 1 | 214 | 3,700 | 100 | 1080 |
| KY-22-250 | 250 | 100 | 22 | 6 | 5.5 | 1 | 489 | 6,900 | 50 | 1081 |
| KY-22-300 | 300 | 115 | 22 | 6 | 5.5 | 1 | 568 | 8,100 | 30 | 1082 |
| KY-25-350 | 350 | 134 | 25 | 6 | 5.5 | 1 | 854 | 11,850 | 25 | 1083 |
| KY-25-400 | 400 | 197 | 25 | 6 | 5.5 | 1.5 | 1077 | 15,000 | 20 | 1084 |




スナップシャックル

 Snap Shackle

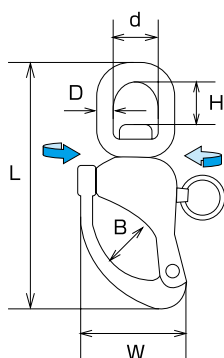

ロープを
矢印の方向に引くと、
はずれます。

 



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | D | L | W | B | H | d | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|------|-----|------|------|----|------|----|------------|--------------|------|---------|----|---------|
| YA-1 | 5 | 68.5 | 31.5 | 15 | 12.5 | 12 | 57 | 150 | 1.47 | 4,600 | 10 | 1050 |
| YA-2 | 6.5 | 88 | 43.5 | 19 | 17 | 16 | 121 | 220 | 2.16 | 5,800 | 10 | 1051 |
| YA-3 | 9 | 125 | 60.5 | 27 | 27 | 22 | 330 | 430 | 4.21 | 8,000 | 5 | 1052 |




固定スナップシャックル

Rigid Snap Shackle

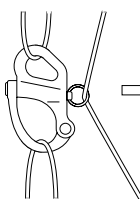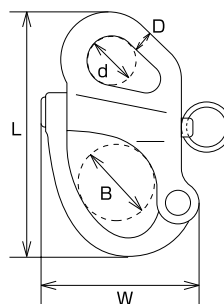

ロープを
矢印の方向に引くと
はずれます。

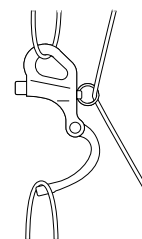

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | D | L | W | B | d | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|------|-----|-----|----|----|----|------------|--------------|------|---------|----|---------|
| YD-0 | 2.7 | 32 | 20 | 9 | 7 | 11 | 50 | 0.49 | 1,480 | 20 | 2429 |
| YD-1 | 4 | 55 | 37 | 14 | 10 | 45 | 150 | 1.47 | 1,980 | 20 | 1389 |
| YD-2 | 6 | 70 | 47 | 19 | 12 | 92 | 220 | 2.16 | 2,420 | 20 | 1390 |
| YD-3 | 7 | 102 | 60 | 26 | 17 | 225 | 430 | 4.21 | 3,740 | 10 | 1391 |

NEW