




ナスカン (クロームメッキ)
Swivel Eye Bolt Snap, Chrome Plated

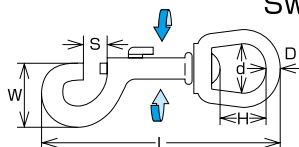


材質：亜鉛ダイキャスト (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	H	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RN-0	3.5	65	17	7	7.5	9	17	10 0.10	350	20	781
RN-1	4	76	23	8	11	13.5	31	20 0.20	390	20	782
RN-2	5	88	24	10	16	20	41	25 0.25	450	20	783
RN-3	6	94	30	12.5	16.5	18	57	30 0.29	550	20	784



ナスカン (ニッケルメッキ)
Swivel Eye Bolt Snap, Nickel Plated

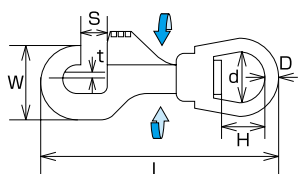


材質：亜鉛ダイキャスト (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	H	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RNB-1	4.5	77	23	9	14	16	4.5	35	20 0.20	500	20	1700



ナスカン (真鍮メッキ)
Swivel Eye Bolt Snap, Brass Plated

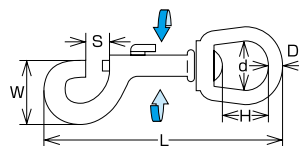


材質：亜鉛ダイキャスト (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	H	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RN-0BR	3.5	65	17	7	7.5	9	16	10 0.10	350	20	778
RN-1BR	4	76	23	8	11	13.5	31	20 0.20	390	20	779
RN-2BR	5	88	24	9	17	20	44	25 0.25	450	20	780



ナスカン (カラー)
Swivel Eye Bolt Snap, Zinc Die Cast, colored

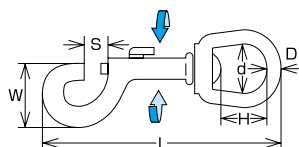

材質：亜鉛ダイキャスト (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	H	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)／個	入数	コード No.	
RN-0	R・B・GR BN・BK	3.5	65	17	7	7.5	9	16	10	0.10	480	20	785-
RN-1	R・B・GR BN・BK	4	76	23	8	11	13.5	31	20	0.20	550	20	790-
RN-2	R・B・GR BN・BK	5	92	24	9	16	20	45	25	0.25	610	20	795-

●R:レッド ●B:ブルー ●GR:グリーン ●BN:ブラウン ●BK:ブラック