
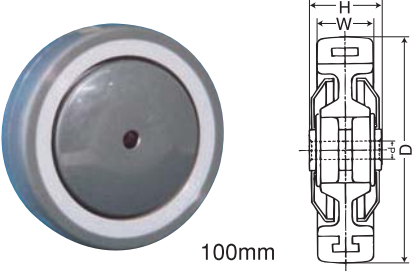
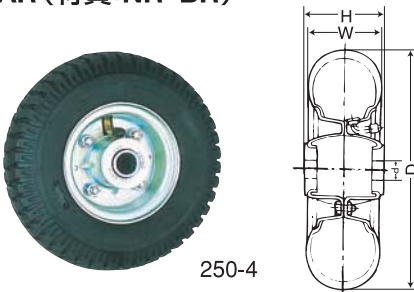


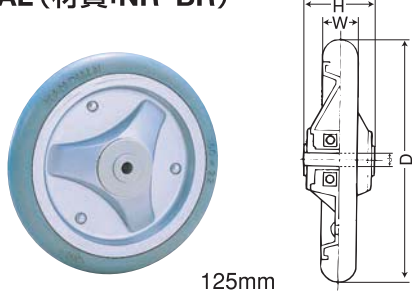

車輪

NTB/AR/AL

製 品	品 番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
NTB (材質:PP・ウレタン)  100mm	NTB-75 NTB-100	60	75	27	32	8	STC SMS・GMS TM・KM・SM・GM 10シリーズ
		70	100	27	32	8	
ナイロンホイル ウレタン車輪 コマーシャルベアリング使用							
AR (材質:NR・BR)  250-4	AR-250-4 AR-300-4 AR-350-5	90	225	63	82	20	STM・SKM
		130	257	80	82	20	
		160	293	96	100	25	
鋼板ホイル ゴム車輪 標準空気圧 2.5kgf/cm ² コマーシャルベアリング使用 (250-4,300-4は204B,350-5は205B)							
AL (材質:NR・BR)  125mm	AL-125	80	125	22	42.6	8	MAG
アルミホイル ゴム車輪(グレー) ラジアルベアリング使用							

車輪形状はサイズによって多少異なります。